

PRODUKTDATENBLATT

1364u.68

Steckerstift – 1364 U Ms sn 7.7x2.4



Artikelübersicht

Art.Nr. / SKU	1364u.68
Bezeichnung	Steckerstift
Rüstbezeichnung	1364 U Ms sn 7.7x2.4
Nettogewicht kg/1000	0.058

Werkstoffe

Bauteil	Messing (CuZn37 CW508L R410)
Oberfläche	reinverzinnt


Kennzeichnung

RoHS III, REACH	Konform
-----------------	---------

Abmessungen

Zusätzlich zu den aufgeführten Toleranzen kommt noch eine Sperrschicht Ni 0.002 – 0.005 mm sowie die Beschichtung Sn von 0.004 – 0.007 mm hinzu.

Form	A
ØD [mm]	1.0 +0.04/-0.02
L [mm]	(7.7)
T [mm]	2.4 ±0.2
L1 [mm]	4.8 ±0.2
ØD1 [mm]	2.5 +0/-0.2
B [mm]	1.05 +0.07/-0.03
Bohrung-Ø [mm]	1.0

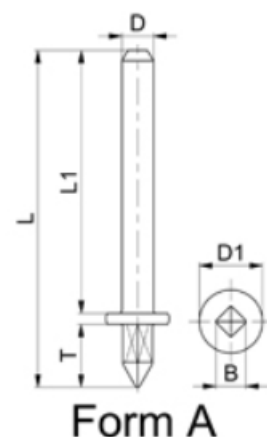

© 2020 / Vogt AG Verbindungstechnik

Dieses Datenblatt dient nur der allgemeinen Information über das Basismaterial.

Die angegebenen Daten stellen keine Garantie für die Qualität des Produkts dar und können nicht die Prüfung und die fachmännische Beratung des Kunden, sowie eine Prüfung in Bezug auf die Anwendung der hergestellten Komponente ersetzen.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst.