

PRODUKTDATENBLATT

3544a

Presskabelschuhe isoliert – Ring Form – 3544 A Cu sn 4-10



Artikelübersicht

Art.Nr. / SKU	3544a
Bezeichnung	Presskabelschuhe unisoliert – Ring Form
Rüstbezeichnung	3544 A Cu sn 4-10

Werkstoffe

Kontakt	Kupfer
Kontakt Oberfläche	reinverzinnt

Technische Details


Nettogewicht kg/1000	2.932
Leiterquerschnitt	10mm ² / AWG 8
Strombelastung max. bei AWG8	70A

Kennzeichnung

Zertifiziert UL	E235797
-----------------	---------

Abmessungen

Für Bolzen	M4
A [mm]	8.00
D [mm]	4.30
D1 [mm]	4.50
D3 [mm]	12.00
L [mm]	18.00
R [mm]	6.50
S [mm]	1.20

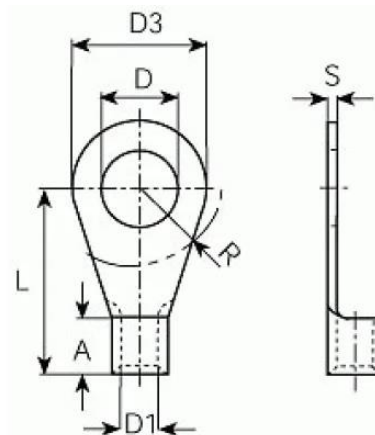

© 2022 | Vogt AG Verbindungstechnik

Für dieses Produkt gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen AVB der Vogt AG Verbindungstechnik. Siehe www.vogt.ch/downloads.

Alle Angaben zum Produkt sind ohne Gewähr – technische Änderungen und Anpassungen sind vorbehalten.

Dieses Datenblatt wird regelmässig überarbeitet, unterliegt aber keinem Änderungsdienst.

Dieser Artikel ist ein frei verkäuflicher Artikel gemäss oben genannter Spezifikation. Die Verfügbarkeit von Bescheinigungen gemäss EN 10204, weitere Abnahmeprüfzeugnisse, Produkt-Konformitäten, sowie kundenspezifische Bemusterungsvorlagen sind vom Kunden anzufragen und wenn verfügbar allenfalls gegen Gebühr erhältlich. Unter www.vogt.ch/downloads finden Sie weitere Informationen zu den verfügbaren Produkt-Konformitäten.

Formular geprüft und freigegeben Fachbereich: 17.02.2022 haatob
Formular erstellt: 17.02.2022 haatob

PDS_3544a_DE_V1.docx
Inhalt erstellt: 19.04.24 karlea / Version: 01

Seite 1 von 1
PM-FO-02 / Version: 00