

PRODUKTDATENBLATT

461125

Aderendhülsen isoliert – 4611/25 Cu sn - 35 x 25



Artikelübersicht

Art.Nr. / SKU	461125
Bezeichnung	Aderendhülsen isoliert
Rüstbezeichnung	4611/25 Cu sn - 35 x 25

Werkstoffe


Kontakt	Kupfer
Kontakt Oberfläche	reinverzinnt
Isolationswerkstoff / Farbe	Polypropylen / beige

Technische Details

Nettogewicht kg/1000	2.165
Leiterquerschnitt	35.00mm ² / AWG 2
Farbcode	D

Abmessungen

D1 [mm]	8.30
D2 [mm]	12.70
L1 [mm]	39.00
L2 [mm]	25.00
S1 [mm]	0.20

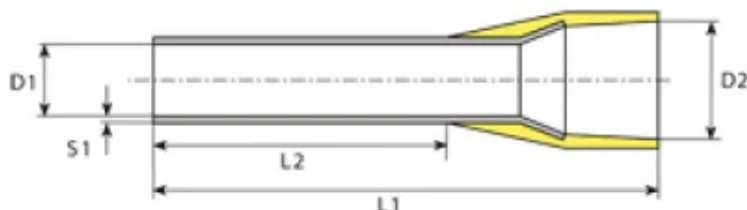

© 2022 | Vogt AG Verbindungstechnik

Für dieses Produkt gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen AVB der Vogt AG Verbindungstechnik. Siehe www.vogt.ch/downloads.

Alle Angaben zum Produkt sind ohne Gewähr – technische Änderungen und Anpassungen sind vorbehalten.

Dieses Datenblatt wird regelmässig überarbeitet, unterliegt aber keinem Änderungsdienst.

Dieser Artikel ist ein frei verkäuflicher Artikel gemäss oben genannter Spezifikation. Die Verfügbarkeit von Bescheinigungen gemäss EN 10204, weitere Abnahmeprüfzeugnisse, Produkt-Konformitäten, sowie kundenspezifische Bemusterungsvorlagen sind vom Kunden anzufragen und wenn verfügbar allenfalls gegen Gebühr erhältlich.

Unter www.vogt.ch/downloads finden Sie weitere Informationen zu den verfügbaren Produkt-Konformitäten.

Formular geprüft und freigegeben Fachbereich: 17.02.2022 haatob
Formular erstellt: 17.02.2022 haatob

PDS_461125_DE_V1.docx
Inhalt erstellt: 22.04.24 karlea / Version: 01

Seite 1 von 1
PM-FO-02 / Version: 00