

Wir danken Ihnen für den Kauf dieser Funkwanduhr mit LCD. Entwickelt und konstruiert mit innovativen Komponenten und Techniken, ermöglicht das Gerät es Ihnen die sekundengenaue Uhrzeit, die Innentemperatur, das Datum und den Wochentag abzulesen.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.


Inbetriebnahme

1. Legen Sie eine neue Batterie (1 x 1,5V, Typ AA/R6) in das Batteriefach des Uhrwerkes ein. Beachten Sie dabei die richtige Polarität im Batteriefach. Die Uhr läuft automatisch auf die "12 Uhr"-Position und bleibt dort stehen. Die Uhr sucht automatisch das Funksignal. Sobald dieses empfangen wurde, stellt sie sich automatisch auf die richtige Uhrzeit ein.
2. Legen Sie eine neue Batterie (1 x 1,5V, Typ AA/R6) in das Batteriefach des LC-Displays ein. Beachten Sie dabei die richtige Polarität im Batteriefach. Das Display startet automatisch. Die Einstellung finden Sie weiter unten.

Hinweis: 2x AA Batterien für die Wanduhr sind nicht enthalten.

Einstellungen

Uhrwerk

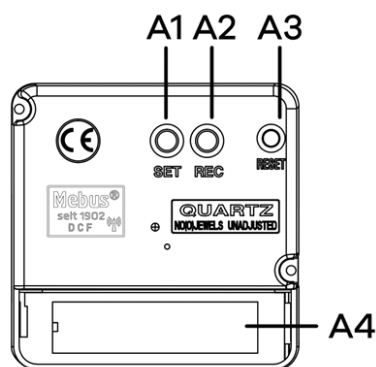

RESET

Halten Sie die Taste „RESET“ mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Sobald Sie den Druck lösen, startet die Uhr neu. Die Zeiger drehen sich auf die Ursprungseinstellung 12:00 Uhr und das Funksignal wird erneut gesucht.

Nach erfolgreicher Funksignalsuche stellt sich die aktuelle Uhrzeit automatisch ein.

REC

Um das nur das Funksignal erneut zu suchen, halten Sie die Taste „REC“ ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Der Sekundenzeiger setzt sich auf 12:00 Uhr, der Stunden- und Minutenzeiger drehen sich, bis das gefundene Funksignal erkannt wurde.

SET

Halten Sie die Taste „SET“ für eine manuelle Einstellung der Uhrzeit gedrückt. Nach ca. 3 Sekunden setzen sich die Zeiger in Bewegung und laufen so lange weiter, wie die „SET“-Taste gedrückt gehalten wird.

Sobald die Taste losgelassen wird, bleiben die Zeiger auf der eingestellten Uhrzeit stehen und nach ca. 5 Sekunden läuft die Uhrzeit normal weiter.

Die manuelle Uhrzeit Einstellung ist nur zu empfehlen, wenn sich der Artikel außerhalb der Reichweite des DCF-77 Funksignals befindet und eine automatische Einstellung nicht funktioniert.

Sobald das Funksignal wieder in Reichweite ist und erfolgreich empfangen wurde, wird die Zeit automatisch sekundengenau angepasst.

LCD

1. Drücken Sie die Taste **SET**.
2. Die Jahreszahl fängt an zu blinken. Stellen Sie die gewünschte Jahreszahl durch Drücken der Tasten **UP** oder **DOWN** ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **SET**.
3. Der Monat fängt an zu blinken. Stellen Sie den gewünschten Monat durch Drücken der Tasten **UP** oder **DOWN** ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **SET**.
4. Der Tag fängt an zu blinken. Stellen Sie den gewünschten Tag durch Drücken der Tasten **UP** oder **DOWN** ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **SET**.
5. Der 12-/ bzw. 24- Stunden Anzeigemodus blinkt. Stellen Sie den gewünschten Anzeigemodus durch Drücken der Tasten **UP** oder **DOWN** ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **SET**. In Deutschland ist der gängige Modus „**24 hr**“.
6. Die Stunden der Uhrzeit fangen an zu blinken. Stellen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der Tasten **UP** oder **DOWN** ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **SET**.
7. Die Minuten der Uhrzeit fangen an zu blinken. Stellen Sie den gewünschten Wert durch Drücken der Tasten **UP** oder **DOWN** ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste **SET**.

Die Grundeinstellungen des LCD's sind hiermit abgeschlossen.

Weitere Einstellungen:

- Sie können nun durch wiederholtes kurzes Drücken der Taste **UP** zwischen der Innentemperaturanzeige in °C und °F wechseln.
- Sie können nun durch wiederholtes kurzes Drücken der Taste **DOWN** zwischen der Anzeige des Datums und der digitalen Uhrzeit wechseln.
- Die können die Sprache des angezeigten Wochentags ändern. Drücken und halten Sie dafür die Taste **UP** für ca. 3 Sekunden. Es erscheint nun eines der Länderkürzel **GER** (=deutsch), **ITA** (=italienisch), **FRE** (=französisch), **DUT** (=niederländisch), **SPA** (=spanisch), **ENG** (=englisch) anstatt des Wochentages. Drücken Sie nun jeweils kurz, wiederholt die Taste **UP**, um zwischen den Sprachen zu wechseln. Ihre Auswahl wird nach ca. 10 Sekunden ohne Tastendruck automatisch gespeichert. Es erscheint anschließend wieder der Wochentag.

Sicherheitshinweise

Unser Gerät wurde so konstruiert und produziert, dass es bei sachgemäßem Umgang über viele Jahre seinen Zweck zufriedenstellend erfüllen wird. Um dies zu gewährleisten beachten Sie bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise.

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Belastungen, wie Erschütterungen, extrem hohen Temperaturen oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies könnte zu Beschädigungen der elektronischen Bauteile oder einzelner Komponenten führen.
- Lassen Sie das Gerät niemals ins Wasser fallen, dies könnte zum Komplettausfall des Gerätes führen.
- Benutzen Sie niemals scharfe Reinigungs-Scheuermittel oder ätzende Substanzen. Hierdurch könnte das Gerät irreparabel beschädigt werden. Verkratzen von Kunststoffteilen oder Korrodieren von Schaltkreisen könnte die Folge sein.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse, dies führt zum Erlöschen der Garantie.

- Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien gemäß den Angaben in diesem Handbuch, mischen Sie niemals alte mit neuen Batterien. Alte Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät erst nach sorgfältigem Durchlesen dieses Handbuchs und bewahren Sie dieses an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie das Gerät verschenken oder verkaufen, dann denken Sie daran dieses Handbuch mitzugeben.

Batterie-Warnhinweise

- Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufende Batteriesäure kann Schäden verursachen.
- Setzen Sie Batterien immer gemäß der korrekten Polarität (+ und -), wie im Batteriefach abgebildet, ein. **Achtung!** Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch gepolt eingesetzt werden.
- Benutzen Sie nur gleiche Batterietypen mit den entsprechenden technischen Daten als Ersatz.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen oder Batterien verschiedener Typen oder Hersteller.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufener Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.
- Lagern Sie Batterien gut belüftet und trocken.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.

Wiederaufladbare Batterien:

- **Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Nicht-wiederaufladbare Batterien:

- **Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.

Entsorgungshinweise


Beachten Sie bitte unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen.

Der Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Die Entsorgung von Altbatterien über den unsortierten Hausmüll ist verboten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie stellt dieses Verbot grafisch dar. Altbatterien enthalten Stoffe, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Hierzu zählen Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und Blei (Pb). Diese Stoffe sind unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne angegeben.

Batterien können an der Verkaufsstelle oder an den öffentlichen Sammelstellen und überall dort kostenlos abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Beachten Sie weiterhin das Elektrogeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese sind an Sammelstellen, kommunalen Entsorgungsstellen oder über den Hersteller/Verkäufer zu entsorgen. Dies gilt auch für unsere Geräte, die Sie bitte über die öffentlich / kommunalen Sammelstellen für Sie unentgeltlich abgeben. Unsere Geräte tragen aus diesem Grund als entsprechenden Entsorgungshinweis die durchgestrichene Mülltonne mit dem Unterstrich.

Durch Ihren Beitrag zur fachgerechten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Falsche oder unsachgemäße Entsorgung gefährdet Umwelt und Gesundheit

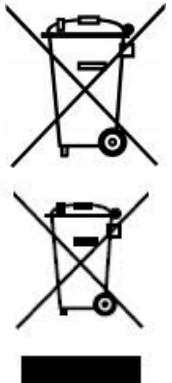

Technische Daten

Stromversorgung

Batterie: 2 x 1,5V  / Typ AA/ R6/ Batterie (nicht enthalten)

Art.-Nr.: 19422

Modell-Nr.: AO-19422

Hersteller:

Albert Mebus GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal
Deutschland

www.mebus-group.de

EU-Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Albert Mebus GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp „19422“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://weinberger-group.de/service/documents/>