 


IP44

AUCH FÜR DEN AUSSENBEREICH




Inkl. USB-Ladekabel (1,2 m)

USB
aufladbar

MEG

magnetclick

Akkuleuchte für den Innen- und Außenbereich. Einfache Wandabnahme zum Aufladen des Akkus über Hakenaufhängung oder Magnetclick („Click and Charge“). Der Diffusor leuchtet nicht nur nach vorn, sondern auch nach oben und ergibt so ein stimmungsvolles Licht. Der Sensor ist ein- oder ausschaltbar. Mittels Touchdimmer stufenlos dimmbar.

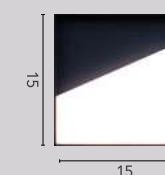

Anthrazit

9490-Q GR

EAN: 4250294322272

Anthrazit

9490-Q-PIR GR

EAN: 4250294322975



Sand

9490-Q SA

EAN: 4250294322265



Sand

9490-Q-PIR SA

EAN: 4250294322982



Holz

9490-Q WO

EAN: 4250294322296



Holz

9490-Q-PIR WO

EAN: 4250294323002

LED 5W | 460 lm | 3000K 
 Akku 2x2000 mAh Li-Ion (wechselbar)

stufenloser Touchdimmer
 (gilt für alle Leuchten auf dieser Seite)