
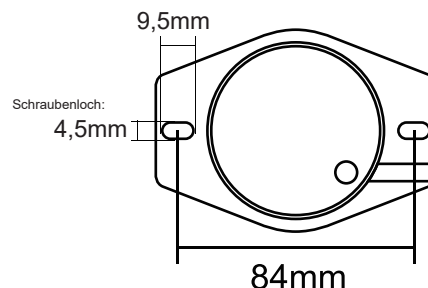


BEDIENUNGSANLEITUNG

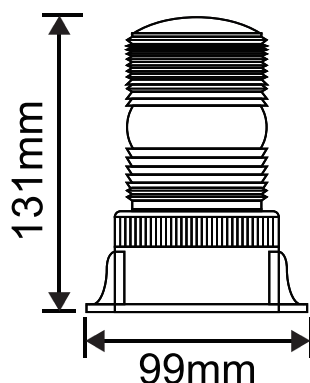

WT-3007

Spezifikationen

Eingang: 12 V/DC 0,5 A 24 V/DC 0,25 A
 Verwendung von 30 Stk. SMD 5730 LEDs
 Funktion: Blinkmuster
 Befestigung: Mit Schrauben
 Material: Abdeckung: PC, Sockel: ABS
 Lampenfarbe: Bernsteinfarben
 Mit 30 cm hartem Draht
 IP65
 E-Zeichen: E9 65R00/10 6604 00



— Rot: Positiver Stromeingang


— Schwarz: Negativer Stromeingang



Achtung

Schalten Sie während des Anschließens der Warnleuchte den Strom aus. Schalten Sie ihn danach wieder ein.

Blinkmuster

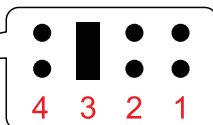

Blinkmuster:

Pin 1 – Einfaches Blinken (langsam)

Pin 2 – Doppeltes Blinken

Pin 3 – Dreimaliges Blinken

Pin 4 – Zyklusblinken

Dieses Dokument enthält alle notwendigen Informationen, um Ihr Produkt ordnungsgemäß und sicher zu installieren. Bevor Sie mit der Installation und dem Betrieb Ihres neuen Produkts beginnen, müssen der Installationstechniker und der jeweilige Bediener diese Bedienungsanleitung vollständig lesen.

- Die ordnungsgemäße Installation dieses Produkts setzt gute Kenntnisse des Installierenden im Bereich Automotive voraus.
- Bei Nichtverwenden der vorgeschriebenen Installationsteile oder Hardware erlischt die Produktgarantie.
- Damit dieses Produkt optimal arbeitet, muss eine gute elektrische Verbindung zur Fahrgestellmasse hergestellt werden.
- Es wird empfohlen, diese Anleitung an einem sicheren Ort aufzubewahren und bei der Wartung oder Neuinstallation des Produkts zu verwenden.
- Installieren und/oder bedienen Sie dieses der Sicherheit dienende Produkt nur, wenn Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitsinformationen gelesen und verstanden haben.