

Artikeldatenblatt 1004

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1004
Artikel:	All Star AT 3H black
EAN:	4255637500041
Zolltarifnummer:	94054231
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Deckeneinbau -aufbau
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	220-240V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP20
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	7,36VA
Max. Leistung DC:	4,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	4W
Umgebungstemperatur:	0°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



All Star AT 3H black

Der kraftvolle Allrounder

Runde Sicherheitsleuchte in praktischem Design, durch clevere Gehäusearchitektur geeignet zur Deckenein- oder Deckenaufbaumontage. Doppelt isoliertes, anschluss- und montagefreundliches Kunststoffgehäuse in Verkehrsschwarz, RAL 9017.

Leuchtmittel (LED) in der Abendsonne nachempfunderer, konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K. Lampenlichtstrom 510 Lumen für besonders weite Montageabstände von bis zu 40m. Inklusive einfach wechselbarer High-Tech-Linsen zur wahlweisen Flächen- oder Fluchtwegsausleuchtung.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen.

Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Abmessungen




Tiefe (mm): 60

Durchmesser (mm): 140

Nettogewicht (kg): 0,61



Maßzeichnung | dimensional drawing

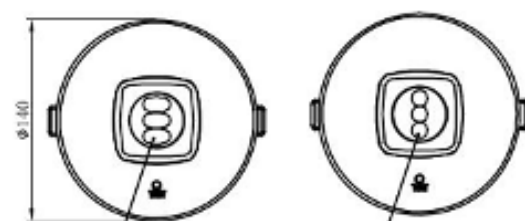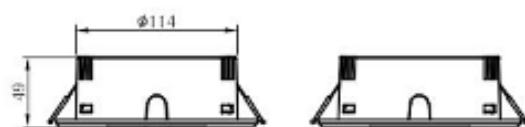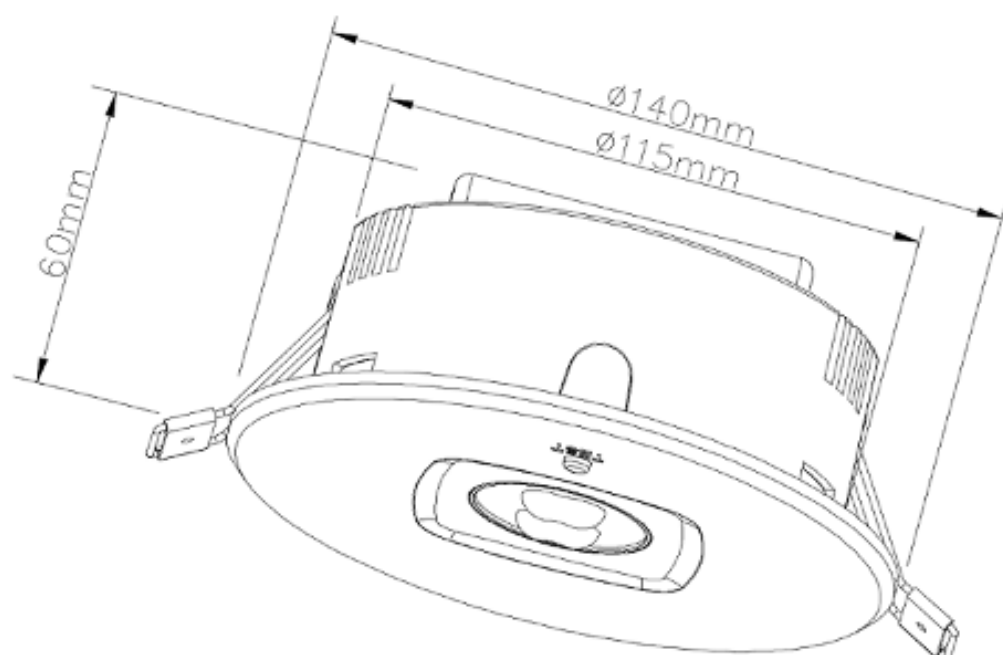

ovale Linse |
oval lens

runde Linse |
round lens

