


## Zurrgurt, einteilig, mit Klemmschloss, 200/400 kg Tragkraft, orange

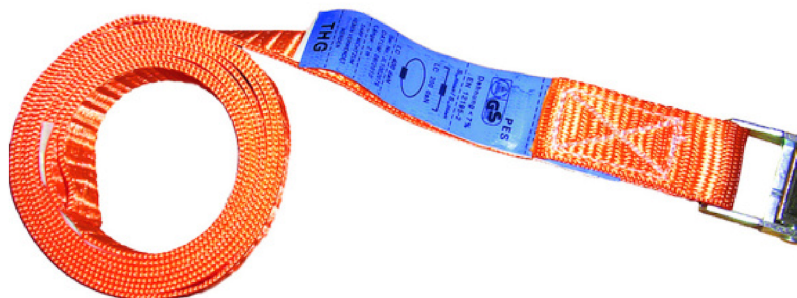

### BESCHREIBUNG

- scheuer- und abriebfester Zurrgurt mit einer Tragkraft von 200/400 kg in orange
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- hergestellt gem. DIN EN 12195-2
- Breite: 25 mm
- erhältlich in unterschiedlichen Längen
- einteilig mit Klemmschloss
- reißbeständig eingenähtes Etikett

### AUSFÜHRUNGEN

| Artikel Nr. | Länge |
|-------------|-------|
| 90598       | 2 m   |
| 90600       | 4 m   |
| 90601       | 6 m   |