

Cubi NUC 1MG

CUBI NUC 1MG-007BDE



reddot winner 2024


Be Your Window To The World

Der MSI Cubi NUC 1MG ist ein kleiner, aber leistungsstarker Mini-Desktop mit einem unglaublich kompakten 0,826-Liter-Design, der sich für die Arbeit im Büro oder als Heimkino-/Entertainment-PC eignet (unterstützt UHD/4K 60Hz Display-Ausgabe & Vierfach-Monitor-Setups). Das einfach aufzurüstende SFF-Gehäuse kann sowohl M.2 (1 x 2280, 1x 2242) und 2,5-Zoll-Speicher als auch bis zu 16 GB Systemspeicher (2 x DDR5 SO-DIMM-Steckplätze) aufnehmen und ist für einen aufgeräumten Desktop VESA-montierbar. Hergestellt aus PCR-Kunststoff (Post-Consumer Recycled) und einem Verpackungsdesign aus recyceltem Zellstoff.



SELLING POINTS

- MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
- 0,826-Liter-Design mit VESA-Support
- Intel® Core™ 7 Prozessor 150U
- Zwei Thunderbolt™ 4 Anschlüsse, einer davon unterstützt PD-in (bis zu 100W)
- Dual 2,5G LAN & dTPM-Unterstützung
- Unterstützung für bis zu vier Displays
- MSI AI Engine: Optimierung der Benutzererfahrung ohne manuelle Konfiguration
- MSI Power Link ermöglicht es, Cubi NUC mit einem ausgewählten MSI-Monitor mit Strom zu versorgen
- Stromsparmodus mit nur einem Klick
- Hergestellt aus PCR-recyceltem Kunststoff; FSC™-zertifizierter Karton; Abfallreduktion durch recycelten Formzestoff (100% recycelbar); Hergestellt mit 92% erneuerbaren Energien im Werk
- EPEAT Silver (Cubi NUC 1MG)

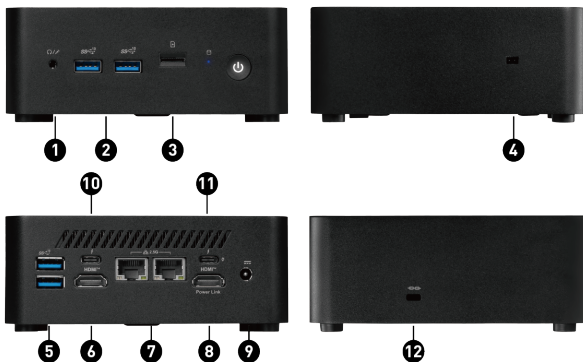

- 1x Mikrofoneingang / Kopfhörerausgang Kombo
- 2x USB 10Gbps Typ A
- 1x Micro-SD Kartenleser
- 1x externer Powerschalter Anschluss
- 2x USB 10Gbps Typ A
- 1x HDMI Ausgang (unterstützt 4K @60Hz nach HDMI 2.1 Spezifikation)
- 2x RJ45 LAN (2.5G)
- 1x HDMI Ausgang (unterstützt 4K @60Hz nach HDMI 2.1 Spezifikation) mit MSI Power Link Unterstützung
- 1x Stromanschluss
- 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4 alt-mode bis zu 4K@60Hz / PD-out 15W)
- 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4 alt-mode bis zu 4K@60Hz / PD-out 15W / PD-in bis zu 100W)
- 1x Kensington Lock



Cubi NUC 1MG

CUBI NUC 1MG-007BDE

SPECIFICATION

Model	MKT Name	Cubi NUC 1MG
	MKT Spec	Cubi NUC 1MG-007BDE
	Color	ID1/Black-Black-Black
Barcode Info	EAN	4711377220958
Betriebssystem	OS	N/A
	Operating Systems	N/A
Prozessor	CPU Number	Intel Core 7 Processor 150U
	CPU Clock	1.8GHz
	CPU Cores	10
	TDP	15W
	Max Turbo Frequency	up to 5.40 GHz
	Cache	12 MB Intel® Smart Cache
	Threads	12
Grafik	GPU1 Vendor	N/A
	GPU1 MKT Name	N/A
	GPU1 Number	N/A
	GPU1 VRAM Size	N/A
Chipsatz	Chipsets	Soc
Arbeitsspeicher	Memory Size	N/A
	Memory Type	N/A
	Memory Speed	N/A
	Module Type	SO-DIMM
	Memory Slot(Total)	2
	Memory Slot(Free)	2
	Max Capacity	Max 64GB
Audio	Audio Chipset	Realtek ALC256
	Audio Type	2.1 Channel HD Audio
Kommunikation	LAN	N/A
	WLAN	INTEL/AX211.NGWWG.NV
	WLAN Version	Wi-Fi 6E+BT
	BT Version	5.3
Speicher	SSD Interface	N/A
	SSD Form Factor	N/A
	SSD Config	N/A
	SSD Size	N/A
	HDD1 Interface	N/A
	HDD1 Form Factor	N/A
	HDD1 Size	N/A
	HDD1 RPM	N/A
	ODD(Type)	N/A
	ODD Height	N/A
	ODD Type	N/A
	mSATA slots(Free)	0
	M.2 slots(Total)	2
	M.2 slots(Free)	2
	2.5" Drive Bays(Total)	1
	2.5" Drive Bays (Free)	1
	3.5" Drive Bays(Free)	0
Schnittstellen (Seite)	USB 3.2 Gen 2 Type A	2
	Mic-in/Headphone-out combo	1
	Card Reader	1
Schnittstellen (Rückseite)	USB 3.2 Gen 2 Type A (R)	2
	RJ45	2
	HDMI out	2x (v2.0)
Abmessungen & Gewicht	Weight (Net kg)	0.625
	Weight (Gross kg)	1.45
Garantie	Warranty	36 Monate Pick-Up & Return



Cubi NUC 1MG

CUBI NUC 1MG-007BDE

Lagerung & Zertifikationen	Regulatory Compliance	FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick) Epeat Sliver
Zubehör	AC Adaptor	1
	Power Cord	1
	Warranty Card	N/A
	Quick Guide	3
	User Manual	N/A
	VESA Mount kit	1
	Keyboard	N/A
	Keyboard Interface	N/A
	Mouse Interface	N/A