


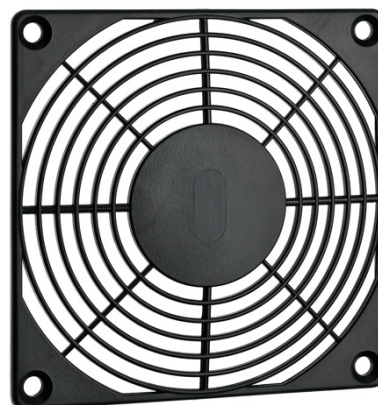

FG120FU

BESCHREIBUNG

Kunststoffschutzgitter für Standard-Lüftergrößen 40-150mm und Ø150mm.
Befestigung: z.B. 4 Senkkopfschrauben DIN EN 965 M4 oder 4 Blechschra
DIN7983 3.

Kombination mit FSB-Gitter für EMV Schutz möglich (EMVG Set).

Zertifizierungen	CE
Verwendung	Fingerschutzgitter Kunststoff
Zub. für Lüftergrößen	120
Bohrungsabstand [mm]	104,8
Befestigungsbohrung [mm]	5,5
Brandklassifizierung	UL94-V0
IP-Schutzart	IP20
Temp. [°C]	-40 [°C] - 85 [°C]
Werkstoff	Kunststoff
Gewicht [kg]	0,02

BESTELLDATEN

FG120FU 111111851