



# Einhell



Akku-Druckreinigerpistole

**HYPRESSO 18/24-1**

**Art.-Nr.: 4140135**

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825672077

Die Einhell Akku-Druckreinigerpistole HYPRESSO 18/24-1 ermöglicht kabellose Flexibilität bei der Reinigung und Bewässerung. Sie ist Teil der Power X-Change Familie. Der Akku-Mitteldruckreiniger arbeitet mit max. 24 bar Druck und einer max. Fördermenge von 240 Liter/Stunde. Die Sprühpistole ist mit einer 4-fach verstellbaren Düse (Punkt-, Breit-, Rotations-, Sprühstrahl) ausgestattet. Mitgeliefert werden zwei Verlängerungslanzen, eine Schaumsprühflasche, ein PET-Flaschenadapter, ein 5 m Saugschlauch mit Wasserfilter zur Verwendung von Wasser aus Eimern, Teichen, etc., ein Spritzwasserschutz für den Akku und ein Netzbeutel zur Aufbewahrung. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Handlich, leicht und kompakt zur komfortablen Reinigung
- Schnelle Reinigung leicht verschmutzter Flächen
- Multifunktionale Düse mit 4-fach verstellbarem Sprühstrahl
- Vielfältige Anwendung z. B. zur Bewässerung und Reinigung
- Gründliche Reinigung dank integrierter Rotordüse
- ECO-Modus für längere Akku-Laufzeit
- Angenehme Handhabung dank ergonomischer Form mit Softgrip
- Inkl. 2x Verlängerung der Sprühlanze
- Schaumsprühflasche zum Einsatz von Reinigungsmitteln
- 5 m Saugschlauch zur Wasserentnahme aus Eimer, See, Teich etc.
- Inkl. Wasserfilter zum Schutz der Pumpe
- Inkl. Netzbeutel zur Aufbewahrung des umfangreichen Zubehörs
- Inkl. Flaschenadapter zur Verwendung mit PET-Flaschen
- Inkl. Akku-Schutzhülle
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




## Technische Daten

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| - Zulässiger Druck      | 24 bar  |
| - Durchflussmenge       | 240 L/h |
| - Max. Wassertemperatur | 40 °C   |
| - Max. Zulaufdruck      | 5 bar   |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 2.1                |
| - Bruttogewicht (kg)              | 3.5                |
| - Maße Einzelverpackung           | 380 x 300 x 130 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 14.6 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 615 x 410 x 280 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1428   2856   3672 |

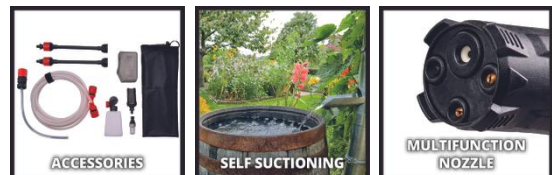

## Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511600  
EAN-Code: 4006825665055  
Einhell Accessory



PXC Battery Protector  
PXC-Akku-Zubehör  
Art.-Nr.: 4140151  
EAN-Code: 4006825670844  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB  
B1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578

# Akku-Laufzeiten



Reinigen<sup>1</sup>  
(Min.)



Reinigen<sup>2</sup>  
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

|        |    |    |
|--------|----|----|
| 1.5 Ah | 10 | 6  |
| 2.0 Ah | 13 | 7  |
| 2.5 Ah | 15 | 8  |
| 3.0 Ah | 20 | 11 |
| 4.0 Ah | 27 | 15 |
| 5.2 Ah | 35 | 18 |
| 6.0 Ah | 45 | 23 |
| 8.0 Ah | 55 | 30 |

Testaufbau:

1) Stufe 1

2) Stufe 2