


Abstandsbolzen M3 | Stahl verzinkt | IG/AG | SW 5,5 mm


Variante: Abstandsbolzen Stahl, verzinkt | IG M3 / AG M3 | SW 5,5 mm

Art.-Nr.: IA-ST-3-5,5-08*

Produktbild

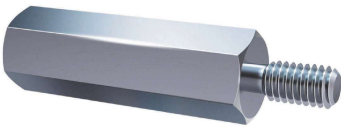

Technische Zeichnung

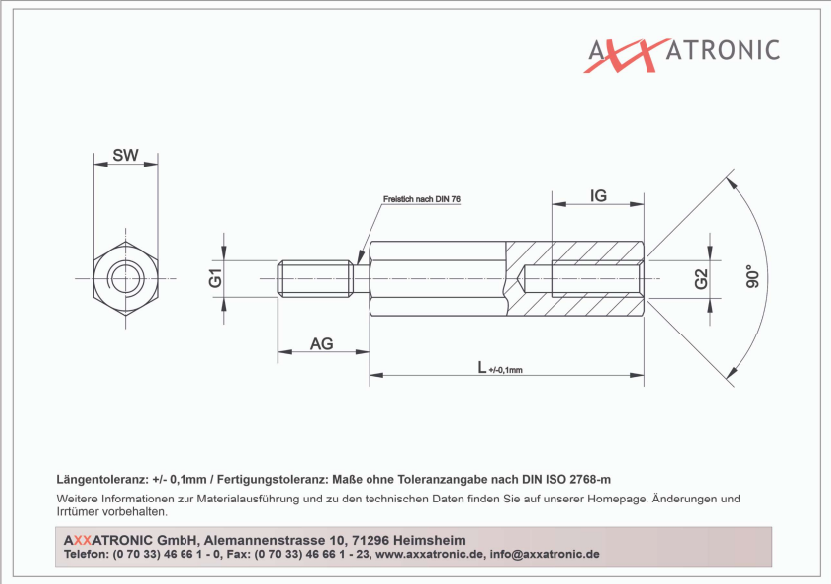

Technische Daten

Eigenschaft	Daten
Kurzbeschreibung	IA-ST-3-5,5-08* Abstandsbolzen Stahl, verzinkt IG M3 / AG M3 SW 5,5 mm
Basismaterial	Stahl
Material, Werkstoff	Stahl "bleifrei" (11SMn30/37+C - 1.0715/1.0736), verzinkt
Ausführung	Innen-Außengewinde
Bauform	Sechskant
Länge	8 mm
Schlüsselweite	5,5 mm
Außengewinde 1	M3
Außengewindelänge 1	6 mm
Freistich	Freistich ähnl. DIN 76-B/A
Innengewinde 2	M3
Innengewindelänge 2	5 mm (mind.)
Bleifrei	bleifrei
RoHS	konform zu Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II) + 2015/863/EU (RoHS III)
REACH	Einhaltung von REACH: (EG) 1907/2006 innerhalb gesetzl. Grenzwerte. Artikel 33 (Informationspflicht) auf Anfrage
SVHC	SVHC-frei (Besonders besorgniserregende Stoffe gemäß ECHA)
Konfliktmineralien	CMRT und EMRT nach der aktuellen Fassung auf Anfrage