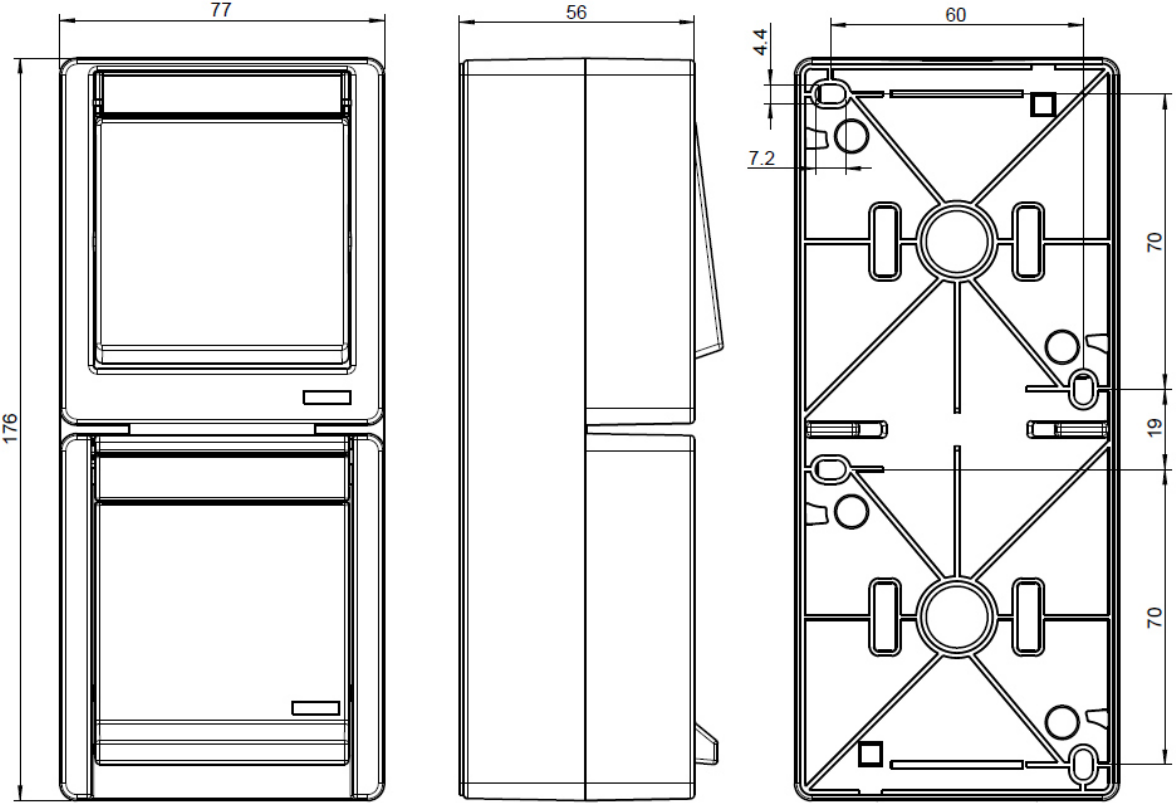


Datenblatt	
Feuchtraum Aufputz IP55	
Installationsschalter-Steckdosenkombination senkrecht	
Abmessungen:	
	
Typenreihe:	40 + 50
Schalterart :	Wechselschalter
Bemessungsspannung:	AC 250 V
Nennstrom:	AC 10 AX + 16A
Steckdose Polzahl:	zweipolig mit Schutzkontakt
Schutzart durch Gehäuse (IP-Code):	IP55 nach EN 60529 (VDE 0470 Teil 1) staubgeschützt / strahlwassergeschützt
Schutzart durch Gehäuse gegen äußere mechanische Beanspruchungen (IK-Code):	schlagfest (IK07) nach EN 50102 (VDE 0470 Teil 100)
Anbringungsart:	auf Putz
Leiterquerschnitt:	1,5 oder 2,5 mm ² starre Leiter
Klemmenart:	schraubenlose Klemmen
Material Gehäuse:	PP talkumverstärkt / TPE
	silikonfrei; halogenfrei
allgemeine Hinweise:	Steckdose mit oder ohne Shutter, mit Beschriftungsfeld,