


Patchkabel Cat 8.1 mit flexiblem Stecker

CAT 8.1

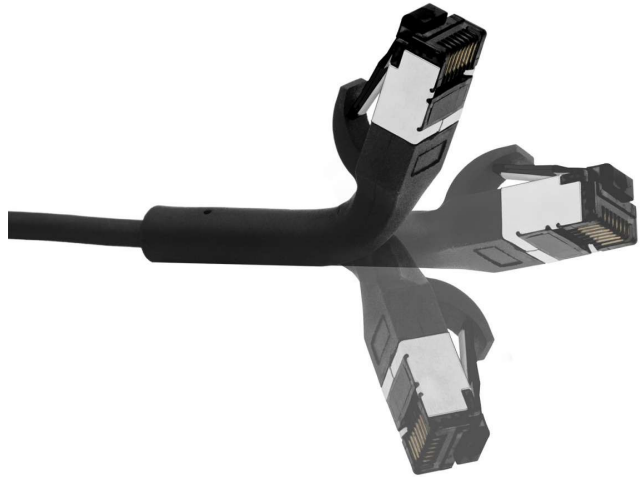



verfügbar

Variante:

0,25 m



Artikel-Nr.: **TI 42-0,25**

Beschreibung: Western 8/8-Stecker (RJ45) - Western 8/8-Stecker (RJ45), für 25 GBASE / 40 GBASE Anwendungen, Bandbreite bis zu 2 GHz, 0,25 m, 30 AWG, Cu

UVP: 2,95 EUR

EAN: 40 12386 47286 5

Verpackung: Im Polybeutel verpackt

Produktinformationen "Patchkabel Cat 8.1 mit flexiblem Stecker"

Das Patchkabel Cat 8.1 ermöglicht eine ultraschnelle Datenübertragung. Das Kabel wurde entwickelt für anspruchsvolle 25GBase/40GBase Anwendungen und bietet deswegen unschlagbare Leistung und Zuverlässigkeit. Die maximale Bandbreite von 2GHz sorgt für effiziente Datenübertragung und optimale Leistung in Ihrem Netzwerk.

Beide Enden vom Kabel lassen sich von einem geraden zu einem um 45° gewinkeltem Stecker verformen. so ein biegsamer Steckerkopf ermöglicht eine problemlose Installation selbst in engen Serverschränken und minimiert die Belastung der Anschlüsse. Wenn Sie mehrere Netzkabel zu einem Switch oder Patchpanel führen, können Sie mit dem flexiblen Steckerkopf ideal Ordnung in das Kabelchaos bringen. Sie können durch das Biegen die Richtung von dem Kabel selbst bestimmen.

Der robuste TPE-Kabelmantel mit einem Durchmesser von 4,3 mm garantiert Langlebigkeit und gute Flexibilität. Die einzeln abgeschirmten Paare sorgen für eine Reduzierung der auftretenden Interferenzen.

Zuverlässige Hochgeschwindigkeitsleistung mit variabler Richtung

- ✓ Cat 8.1
- ✓ 2GHz Bandbreite
- ✓ Flexibler Steckerkopf
- ✓ Einzeln abgeschirmte Twisted-Pair-Technologie

Technische Details:

- Western 8/8-Stecker (RJ45) - Western 8/8-Stecker (RJ45)
- Für 25GBASE / 40GBASE Anwendungen, Bandbreite bis zu 2 GHz
- U/FTP, 30 AWG, Cu
- Twisted pair, Paare einzeln geschirmt
- Stecker mit drehbarem Kopf
- TPE Kabelmantel, Ø 4,3 mm, schwarz

