


Produktdatenblatt

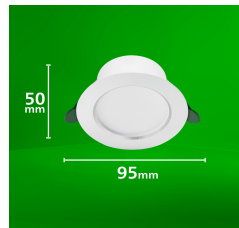

Philips Diamond Cut Ultra-Efficient Einbauspots, 6.5W, 150cm, warmweiß (3000K), 1050 Lumen, weiß

Der ultraeffiziente Diamond Cut Einbauspots der 2. Generation bringt kraftvolles, warmes Licht in Deine Küche, Dein Bad oder Dein Wohnzimmer. Mit warmweißem Licht (3000K) und starken 1050 Lumen sorgt er für eine gemütliche, funktionale Beleuchtung – ideal für größere Wohnbereiche. Dank UltraEfficient LED-Technologie bleibt der Energieverbrauch dabei besonders niedrig. Das schlanke, weiße Design fügt sich unauffällig in jede moderne Deckengestaltung ein. Effizient, hell, gemütlich: Dein neuer Einbauspots für Dein Zuhause.

Technische Daten

Max. Wattage	6.5
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse II
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	1050
Kelvin	3000

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.19
Artikel mit Verpackung / kg	0.29

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	Weiß
Dimmeffekt	

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169308206
Bestellnummer (EOC)	30820600
12NC	929004113931
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405499090
Herkunftsland	China

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	4.9	17.0	17.0
Verpackung in cm (H/B/T)	17.3	5.7	17.3

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Verschiedenes

Typ	Einbaustrahler
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein