


LED-Tischleuchte MAULabby

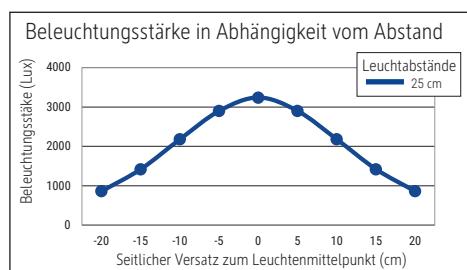

- **Leistungsstarke Kompakteleuchte**
- **Gut geeignet für kleine Arbeitsflächen, dabei hohe Lichtleistung**
- **Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Robust: Fuß und Kopf aus stabilem Kunststoff, Arm aus Metall mit gummiertem Oberfläche**
- **Reflektor in Mattweiß für optimale Lichtausnutzung**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Kompakte Form: Platzsparend und handlich
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
- Lieferbar ab 08 / 2024

Beleuchtungsstärke Leuchte:	3.240 Lux bei 25 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	3.000 Kelvin (warmweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	5 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	25.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	585 Lumen
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Metall, Gummi - Standfuß: Kunststoff - Fuß: schonende Gummifüße
Maße:	Höhe: 30 cm - Kopf: Ø 11 cm - Fuß: Ø 15 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenfuß

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8200702	weiß	4002390094054	94052140	1,60 m	II Eurostecker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 St
8200725	rot	4002390094092	94052140	1,60 m	II Eurostecker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 St
8200735	blau	4002390094115	94052140	1,60 m	II Eurostecker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 St
8200790	schwarz	4002390094078	94052140	1,60 m	II Eurostecker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 St