

Akku LED-Tischleuchte MAULnina, dimmbar



8190802




8190877




8190884



8190890

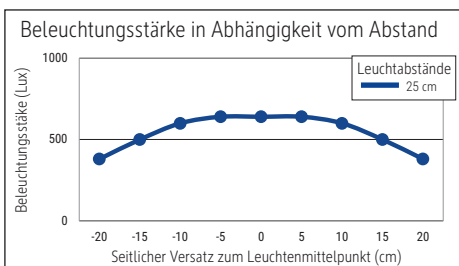

greener@work

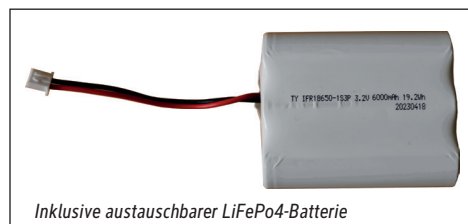

- **Trend-Designleuchte für kabelloses Ambiente-Licht**
- **Top Qualität: Beschichtete Aluminiumleuchte inkl. hochwertigem LiFe-PO4-Akku**
- **Überall wie einen Freund mitnehmen: Am Besprechungstisch, im Bistro, als Lese- und Nachttischleuchte, im Keller, auf der überdachten Terrasse**
- **Lithium-Eisenphosphat-Akku mit großer Sicherheit und langer Lebensdauer: Unempfindlicher bei hohen Temperaturen, Überladen, Kurzschlüssen oder mechanischen Belastungen**
- **greener@work: Keine giftigen Schwermetalle, keine seltenen Erden, hoher Recyclinganteil (auch Akku), sparsame LED-Technik**
- **Bequem laden: Leuchte einfach auf Kontakt-Ladestation stellen oder direkt über Micro-USB-Anschluss laden, Station und Kabel inklusive**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Netzunabhängiger Akkubetrieb: Kein störendes Kabel
- Stufenlos dimmen: Bedienung und Dimmen durch Touchfeld oben auf der Leuchte
- Lange Leuchtdauer, kurze Ladezeit: Bis zu 10 Stunden Beleuchtungszeit (je nach Dimmstufe), Ladedauer 5 h
- Design pur: Minimalistische Formgebung, hochwertige Materialwahl, stilvolles Akzentlicht
- Leistungsstark: Auch als semiprofessionelle Lese- und Arbeitsleuchte geeignet
- Naturgetreue Farbwiedergabe (wie Sonnenlicht um die Mittagszeit), CRI 95
- Praktisch: Optimierter Blendschutz durch Diffusor
- Betriebsgerät, Akku (Typ 18650) und Lichtquelle austauschbar

- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
- Lieferbar ab 08 / 2024

Beleuchtungsstärke Leuchte: 640 Lux bei 25 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): F (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 3 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 25.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 210 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium - Standfuß: Aluminium -
 Fuß: schreibtischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 34 cm - Kopf: Ø 12 x 6.5 cm - Säule: Ø 0.9 x 24.7 cm - Fuß: Ø 11 cm
 Position Schalter: Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8190802	weiß	4002390093255	94054239	1,00 m	III USB-Anschluss	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 St
8190877	braun	4002390093491	94054239	1,00 m	III USB-Anschluss	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 St
8190884	grau	4002390093514	94054239	1,00 m	III USB-Anschluss	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 St
8190890	schwarz	4002390093538	94054239	1,00 m	III USB-Anschluss	39 x 16 x 13,5 cm	1,545 kg	1 St