




Konfektionierbarer Ventilstecker

SVDA031PLSFKPG

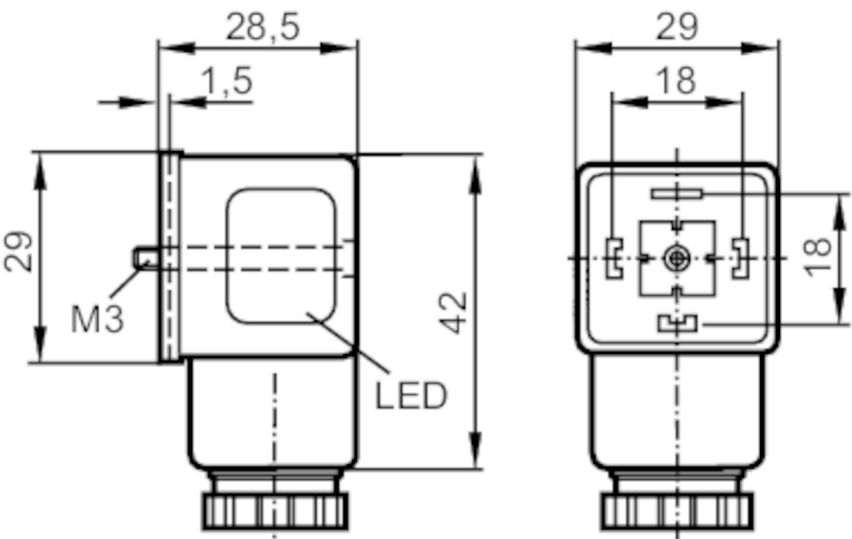

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	16
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...125
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	29,4
Werkstoffe		Gehäuse: PA transparent; Stopfen: PA schwarz; Dichtung: NBR schwarz
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Konfektionierbarer Ventilstecker


SVDAA031PLSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: 4 x ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt

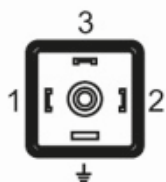

Anschluss

