


E12253



Einbaustecker

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

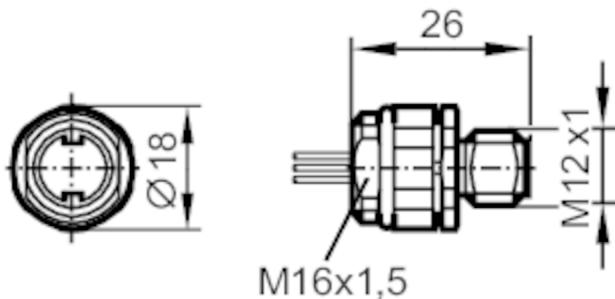

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 125 AC/DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 68
-----------	-------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	23,1
---------	-----	------

Einbaugewinde	M16
---------------	-----

Werkstoffe	Zinkdruckguss vernickelt
------------	--------------------------

Werkstoff Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
-----------------------	---------------------------

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt

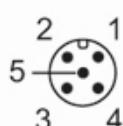

Einbaustecker

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

Anschluss

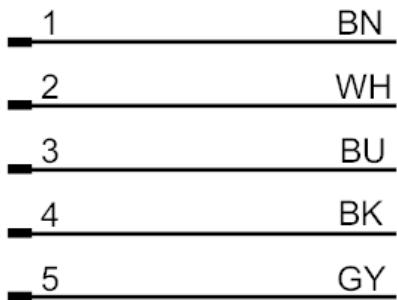

Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß