
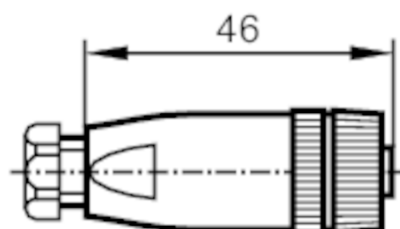


Konfektionierbare Buchse

SDOGH040PLSFKPG

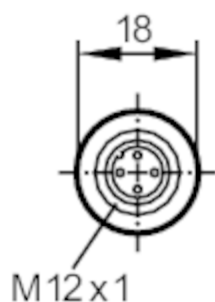

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	14,9
Abmessungen	[mm]	18 x 18 x 46
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		PA

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E10109



Konfektionierbare Buchse

SDOGH040PLSFKPG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: B; Griffkörper: PA; Arretierung: PA



Anschluss

