




Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040VASFPKG

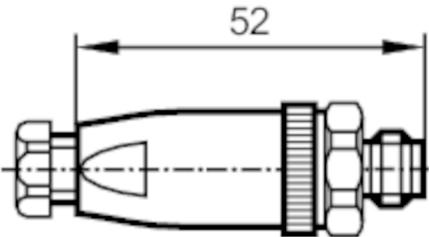

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	23
Abmessungen	[mm]	20 x 20 x 52
Werkstoffe	PA	
Werkstoff Griffkörper	PA	
Werkstoff Überwurfmutter	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

E30019



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040VASFPKG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Kontakte: vergoldet



Anschluss

