


Konfektionierbarer Stecker

SSTA040MSSFKSG

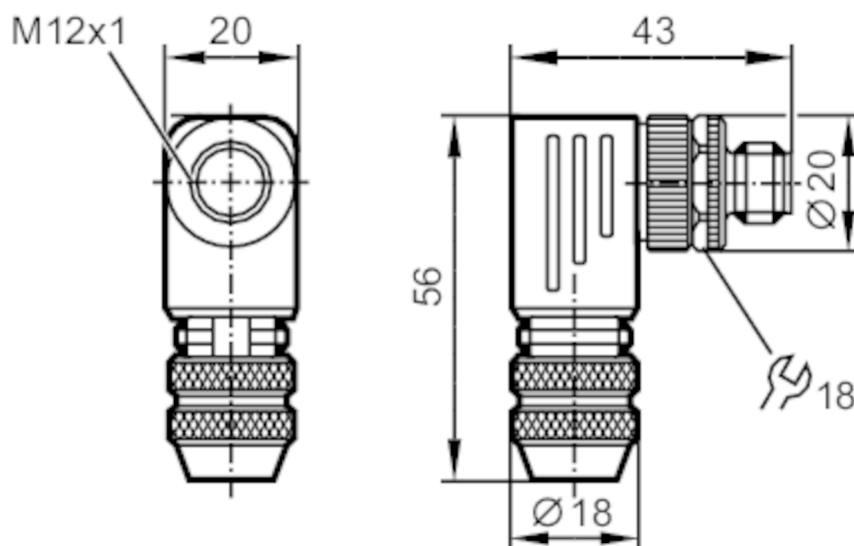

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 250 AC/DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...85

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

66,7

Abmessungen

[mm]

42 x 20 x 54

Werkstoffe

Zinkdruckguss vernickelt

Werkstoff Griffkörper

Zinkdruckguss, vernickelt

Werkstoff Überwurfmutter

Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Konfektionierbarer Stecker

SSTA040MSSFKSG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: schirmbar



Anschluss

