




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA031MSS00,3H03STGH030MSS

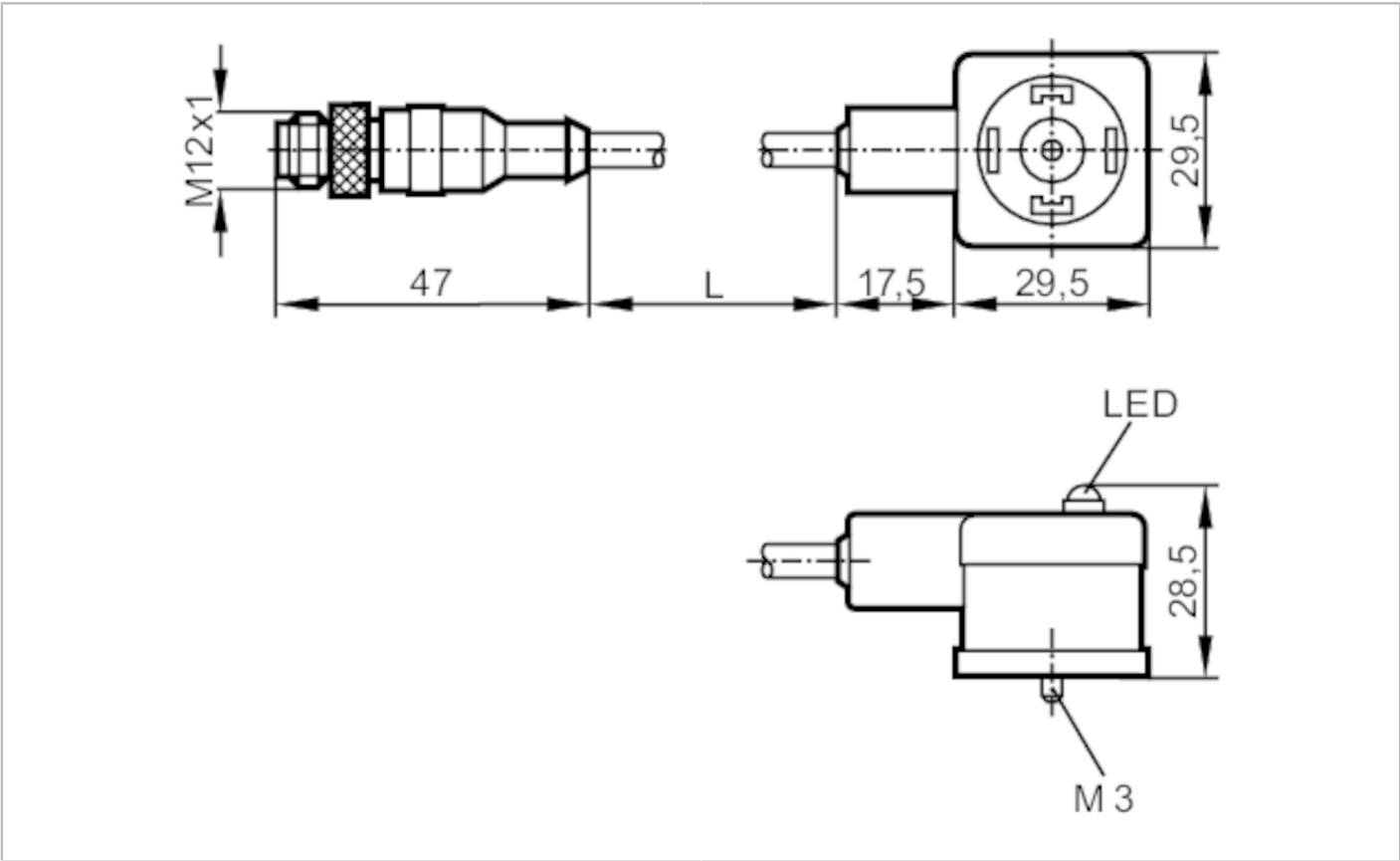

| Einsatzbereich            |                                               |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Besondere Eigenschaft     | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |               |
| Silikonfrei               | ja                                            |               |
| Elektrische Daten         |                                               |               |
| Betriebsspannung          | [V]                                           | < 24 AC/DC    |
| Überspannungsschutz       | ja; (VDR)                                     |               |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A]                                           | 3             |
| Umgebungsbedingungen      |                                               |               |
| Umgebungstemperatur       | [°C]                                          | -25...80      |
| Schutzart                 | IP 67                                         |               |
| Mechanische Daten         |                                               |               |
| Gewicht                   | [g]                                           | 62,3          |
| Werkstoffe                | PUR                                           |               |
| Werkstoff Griffkörper     | PUR                                           |               |
| Werkstoff Überwurfmutter  | Messing, vernickelt                           |               |
| Anzeigen / Bedienelemente |                                               |               |
| Anzeige                   | Schaltzustand                                 | 1 x LED, gelb |
| Zubehör                   |                                               |               |
| Lieferumfang              | Schraube                                      |               |
|                           | Beschriftungsfeld                             |               |



## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA031MSS00,3H03STGH030MSS

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

