


Y-Verteiler

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

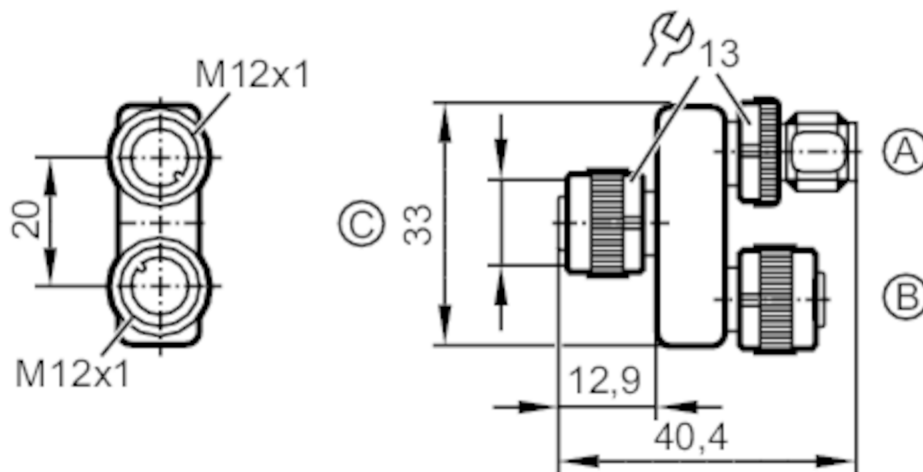

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 60 DC

Strombelastbarkeit je Modul /
Steckplatz

[A]

4

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...85

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

23,9

Werkstoffe

PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Zinkdruckguss

Ausführung Steckverbinder

M12

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Y-Verteiler

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet



Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet

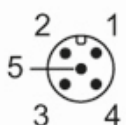

Anschluss

