


# E12638



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005C04

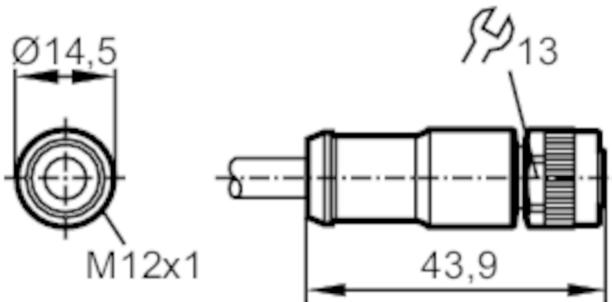

CE UK CA

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Hinweis zur Umgebungstemperatur		21 Tage: -25...120 °C
Schutztart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	269,7
Abmessungen	[mm]	28 x 15 x 38
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung		min. 10 x Kabeldurchmesser
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

## Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOGH040MSS0005C04

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt



### Anschluss

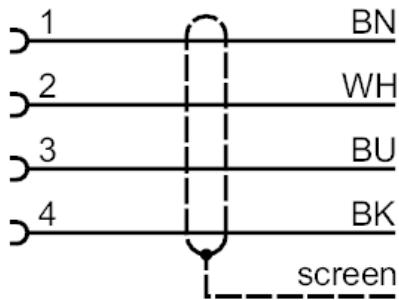

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß