

DTT 6801 | DTT 6601

ECOOL DACHAUFBAU-KÜHLGERÄTE 3000–4250 W

- Produktvielfalt: 3 Baugrößen und 6 Kälteleistungen
- Sicherheit: 4facher Schutz vor Kondensat durch optimales, patentiertes Kondensat-Management
- Servicefreundlichkeit: Werkzeuglose Montage und Wartung durch Schnellmontagerahmen,
- Servicefreundlichkeit: Komplette Haube nach vorn abziehbar, Leicht zugängliche Filtermatte (optional) und Steuerungselemente im Frontbereich,
- Energieeffizienz: Rund 20% Energieersparnis durch den Einsatz leistungsfähigerer, leichter Bauteile
- Energieeffizienz: Optionaler Multi-Controller mit Energiesparmodus
- Design und Farbanpassung: Perfekte Mischung aus Funktionalität und Design
- auch in Edelstahl erhältlich



PRODUKT		DTT 6801	DTT 6601	Einheit
ARTIKEL-NR.	SC	13256832055	13256632055	
ARTIKEL-NR.	MC	13256862055	13256662055	
ARTIKEL-NR.	V2A, SC	13256832015	13256632015	
ARTIKEL-NR.	V2A, MC	13256862015	auf Anfrage	

DATEN

Nennspannung ±10 %		AC 50 60		Hz
		400 460 3~ ¹	400 460 3~ ¹	V
Kälteleistung nach EN 14511	A35/A35	4000 4250	3000 3200	W
	A35/A50	3260 3495	2000 2250	
Leistungsaufnahme	L35/L35	1618 2050	1700 2100	A
Stromaufnahme	L35/L35	4,6 4,5	3,16 4,5	
Einschaltstrom	L35/L35	17,1 19,5	8,9 9,9	
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	1420 1530		m³/h
	extern	1970 2180		
Absicherung T		6		A
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker		
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		< 62		dB (A)
Gewicht (ohne Verpackung)		77	75	kg
Umgebungstemperatur		+15 ... +55 + 59 ... + 131		°C °F
Regelbereich (einstellbar)	SC	+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; werkseitige Einstellung + 35 + 95		
	MC	+ 25 ... + 50 + 77 ... + 122; werkseitige Einstellung + 35 + 95		
Kältemittel	R134a	1250		g
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf		
Schutzart nach EN 60529	IP 54	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
	IP 34	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz		
Bauweise	Gehäuse	Stahlblech verzinkt		
	Haube	verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C) oder Edelstahl		
Farbe		RAL 7035 abweichende Farben auf Anfrage oder Edelstahl		

¹ geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt).

Weitere Angaben bzgl. der korrekten Einstellung des Motorschutzschalters entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.


Diese Information liegt der Geräteelieferung bei oder Sie finden sie unter www.pfannenberger.de.

ZUBEHÖR	Stück	ARTIKELNUMMER
Kondensatflasche	1	18314000100
Schnellwechselrahmen	1	18300000146
Vliesfiltermatte	5	18300000147
Faltenfiltermatte	5	18300000148
Aluminiumfilter	1	18300000149
Filteradapter	1	18310000151

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.



Kennlinien Kühlleistung

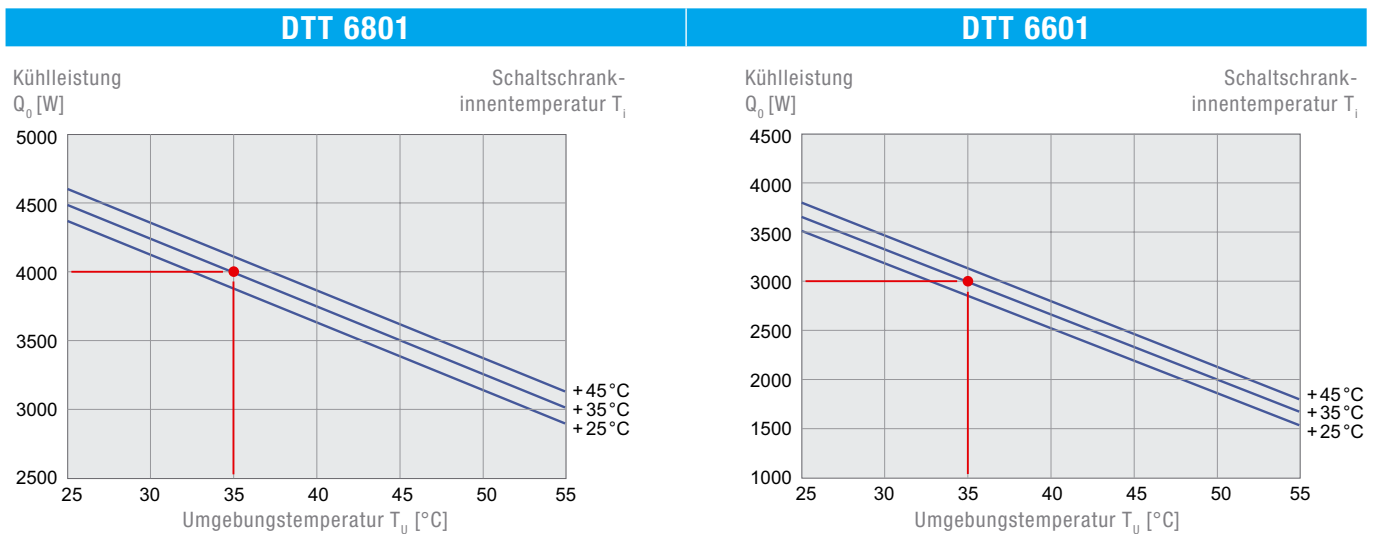

Abmessungen

	X	Y	Z	A	B
mm	795	485	575	392	692

DTT 6801 | DTT 6601

