


LED-Tischleuchte MAULabby

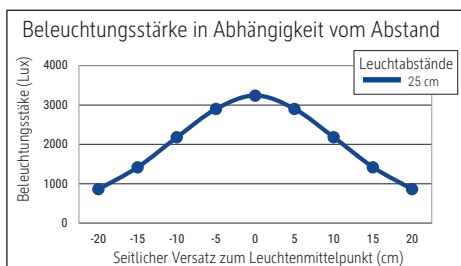

- **Leistungsstarke Kompaktleuchte**
- **Gut geeignet für kleine Arbeitsflächen, dabei hohe Lichtleistung**
- **Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Robust: Fuß und Kopf aus stabilem Kunststoff, Arm aus Metall mit gummierter Oberfläche**
- **Reflektor in Mattweiß für optimale Lichtausnutzung**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand**
- **Kompakte Form: Platzsparend und handlich**
- **Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich**
- **Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff**
- **Lieferbar ab 10 / 2024**

Beleuchtungsstärke Leuchte: 3.240 Lux bei 25 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 5 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 25.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 585 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Metall, Gummi - Standfuß: Kunststoff - Fuß: schonende Gummifüße
 Maße: Höhe: 30 cm - Kopf: Ø 11 cm - Fuß: Ø 15 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Enthaltene Lichtquellen	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8200702	weiß	4002390094054	94052140	-8200709.200	1,60 m	II Eurostecker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 St
8200725	rot	4002390094092	94052140	-8200709.200	1,60 m	II Eurostecker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 St
8200735	blau	4002390094115	94052140	-8200709.200	1,60 m	II Eurostecker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 St
8200790	schwarz	4002390094078	94052140	-8200709.200	1,60 m	II Eurostecker	32 x 15,5 x 15,5 cm	0,848 kg	1 St