


Flipchart mobil Rundfuß PROFESSIONAL

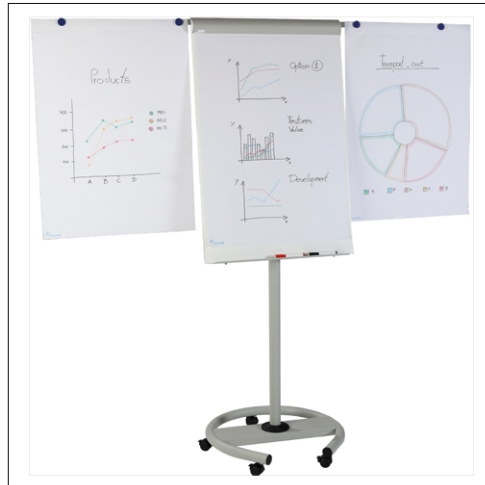

- **Multifunktional:** Mobiles und stabiles Flipchart
- **Höhenverstellbar über Federsystem:** Arbeiten im Stehen oder Sitzen
- **Leichtes Bewegen:** Ohne Kraftaufwand verschieben durch die runde Form des Fußes und 5 große, feststellbare Doppelrollen
- **Tafel magnethaftend, beschriftbar und sehr gut trocken abwischbar, 68 x 104 cm**
- **Praktisch:** Zwei Papierhalter, ausziehbar und magnethaftend, aus 1 mm dickem Stahl, z. B. für beschriebene Flipchartblätter
- **Stabil:** Tafel aus Stahl
- **Belastbar:** Metallfuß, Säule Ø 50 mm und Teleskoprohr Ø 45 mm aus kräftigem, 1 mm dickem Stahlrohr
- **Flexibel:** Universelles Hakensystem für alle handelsüblichen Blöcke
- **Geschützt:** Abdeckklappe aus 1mm dickem Stahl
- **Inklusive:** Ablageschale aus 1mm dickem Stahl für Marker und weitere Utensilien
- Alle Metall-Komponenten in grau (RAL 7038)
- Einfache Montage, inklusive Montagezubehör
- Made in Europe
- Umweltschonende und sichere Verpackung

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kred.-Artikelnr.	Tafel - Größe	Produktmaße (LxBxH)	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
R617102	weiß	8427951617002	96100000	617	68 x 104 cm	68 x 190 x 64 cm	115 x 79 x 12 cm	17,5 kg	1 St