


SliderMouse Pro

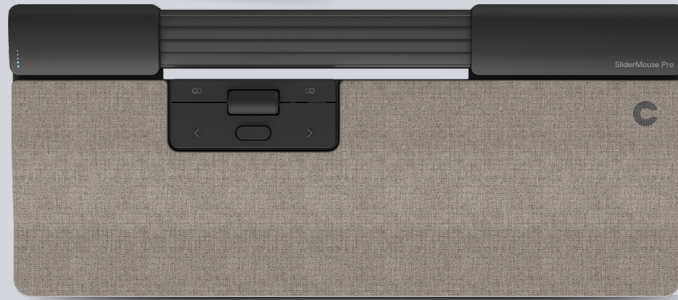

Ergonomische Ergebnisse und gestochen scharfes Design mit Navigationsbar

Die SliderMouse Pro ist eine zentrierte Maus, mit der Sie Schreibtischarbeit in bequemen, ergonomischen Positionen erledigen können, und zwar ohne Strecken, Verdrehen und Überanstrengen. Unsere neue Cursornavigation mit der intuitiven mechanischen Navigationsbar ist oben auf der SliderMouse Pro integriert, sodass Ihre Hände bequem auf der gesamten Breite der Maus ruhen können. Damit Sie sich besser daran gewöhnen können, haben wir sie nahtlos mit magnetischen Handballenauflagen in verschiedenen Größen und Materialien designt.

SliderMouse Pro wurde in Skandinavien in Zusammenarbeit mit Ergonomieexperten designt und entwickelt. Sie ist ein Produkt, das vom nordischen Design inspiriert ist, was Sie in dem minimalistischen Ansatz erkennen können, der Funktionalität mit Ästhetik vereint.

Achten Sie auf Ihren Körper

Bei einer zentrierten Maus werden Ihre Arme in einer natürlichen, entspannten Position vor dem Körper platziert. Dies unterstützt eine spannungsfreie Haltung für Schultern, Arme und Ellbogen, die Ihre ergonomische Arbeitshaltung komplett verändert. Jetzt können Sie sowohl Ihre rechte als auch Ihre linke Hand für die Cursornavigation verwenden. Außerdem können Sie die anklickbare Navigationsbar mit einer leichten Berührung Ihrer Fingerspitzen steuern und haben alle Ihre Lieblingsfunktionen in Reichweite.

An Ihre Bedürfnisse anpassen

Mit unseren einzigartigen, magnetisch auswechselbaren Handballenauflagen können Sie die SliderMouse Pro an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen. Wählen Sie zwischen veganem Leder, Stoff oder natürlichem Bambus, in drei verschiedenen Größen.

Auch interessant ist unsere Variante aus veganem Leder, sie verfügt über eine antibakterielle Oberfläche sowie höchste Alkoholbeständigkeit für eine verbesserte Hygiene.

Zudem ist es einfach, Klickgeräusche, Cursorgeschwindigkeit und Klickwiderstand zu ändern und so das für Sie am besten geeignete Setup zu finden.

Plug & Play-Installation

Verbinden Sie die RollerMouse Pro ganz nach Wunsch über Bluetooth, USB-Anschluss oder ein Kabel mit Ihrem PC oder Mac. Passt sowohl für Tastaturen voller Breite als auch für Kompaktastaturen. Steuern Sie mehrere Bildschirme und passen Sie die programmierbaren Tasten an Ihre bevorzugten Shortcut-Funktionen an.



Technische Daten SliderMouse Pro

Konnektivität	Bluetooth/2,4 G USB-Empfänger/USB verkabelt
Bestriebssysteme	Windows und OSX
Batterie (drahtlos)	Eingebauter Lithium-Akku 2000 mAh
Batterielebensdauer	3 Monate Batterie
Breite	Slim/Regular/Extended 38,2/38,2/42,4 cm
Tiefe	Slim/Regular/Extended 10,8/14,9/14,9 cm
Höhe	Slim/Regular/Extended 2,3/2,3/2,3 cm
Tasten/Funktionen	6 programmierbare Tasten
Klickwiderstand	5 Stufen
Cursorgeschwindigkeit (DPI)	10 Stufen (600-2800 DPI)
Produktmaterialien	Alle Hartplastikteile bestehen zu 100 % aus PCR (verschiedene Materialien für Handballenauflagen).
Garantie	2 Jahre Garantie