

SmartFit® SoleMate™ Pro Elite ergonomische Fußstütze



Artikelnummer: K50345EU
EAN Code: 5028252596688

Verbessern Sie Ihre Haltung, fördern Sie Ihre Durchblutung und profitieren Sie dabei vom Rücken- und Beincomfort mit der SmartFit® SoleMate™ Pro Elite ergonomische Fußstütze. Das Design berücksichtigt ergonomische Standards und somit fördert die SmartFit® SoleMate™ Pro Elite ergonomische Fußstütze das Wohlbefinden und steigert die Produktivität. Die patentierte SmartFit®-Technologie von Kensington vereinfacht die individuelle Einstellung und ermöglicht dem Benutzer die Anpassung der Höhe und des Winkels für individuellen Komfort. Eine ideale Fußstütze für das moderne Home Office oder Gemeinschaftsarbeitsplätze.

MERKMALE & VORTEILE

- Das **ergonomische Design** fördert nachweislich eine bessere Körperhaltung und verbesserte Durchblutung und erhöht den Rücken- und Beincomfort während des Sitzens
- Das **SmartFit®-System** vereinfacht die ergonomisch optimale Höheneinstellung basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen für höchsten Komfort und gesteigerter Arbeitsleistung
- **Höhenverstellbar** mit Positionen zwischen 90-120 mm, um Benutzer mit unterschiedlichen Körpergrößen zu unterstützen
- **Neigung & Winkel** können vom Benutzer eingestellt werden (Winkel: 10°–18°; Neigung: 0°–18°)
- Durch das **feststellbare Fußpedal** können Benutzer die Fußstütze einstellen, ohne ihren Stuhl zu verlassen
- Die **rutschfeste Unterseite und Oberfläche** sorgt den ganzen Tag für einen sicheren Halt
- Die **leicht zu reinigende Oberfläche** lässt sich einfach mit warmem Wasser reinigen
- Die **breite Plattform** bietet bequem Platz für Benutzer, die eine breitere Position bevorzugen
- **Frei von gesundheitsschädlichen Materialien** zertifiziert nach Sicherheitsrichtlinien
- **Professionelles, leistungsorientiertes Design**, das funktionale und raffinierte, schlichte Eleganz mit langlebigen Komponenten kombiniert

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTABMESSUNGEN

- **Produktabmessungen**
 - Breite: 530 mm
 - Tiefe: 340 mm
 - Höhe: 90-120 mm
 - Plattformstärke: 20 mm
- **Gewicht:** 2,3 kg
- **SmartFit® Höheneinstellungen**
 - Grün: 120 mm
 - Blau: 110-115 mm
 - Rot: 100-105 mm
 - Gelb: 90-95 mm
- **Neigungswinkel:** 0-18°

VERPACKUNGSMASSE

- **Verpackungsart:** Einzelhandelspackung
- **Verpackungsmaße**
 - Breite: 547 mm
 - Tiefe: 360 mm
 - Höhe: 110 mm
 - Gewicht: 3,1 kg
- **Umkarton:** 2 Stücke
 - Breite: 565 mm
 - Tiefe: 380 mm
 - Höhe: 240 mm
 - Gewicht: 7,1 kg
- **Lieferumfang**
 - 1x Kensington SmartFit® Fußstütze
 - Quick Start Bedienungsanleitung
 - Garantieinformation

UMWELTBEDINGUNGEN

- **Betriebstemperatur:** 0 bis 40°C
- **Nicht geeignete Betriebstemperatur:** -40 bis 85°C
- **Lagertemperatur:** -30 bis 65°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95% (nicht-kondensierend)


MATERIAL-SPEZIFIKATIONEN

- **Gehäusefarbe & Material:** Grau, HIPS, Teppich (Vliesstoff, Feinstvelour, Polyester & PP-Faser)

URSPRUNGSLAND, ZERTIFIZIERUNGEN UND GARANTIE

- **Ursprungsland:** Taiwan
- **Zertifizierungen & Konformität:** RoHS, CA Prop 65, REACH
- **Garantie:** auf 2 Jahre begrenzt

VORDERSEITE

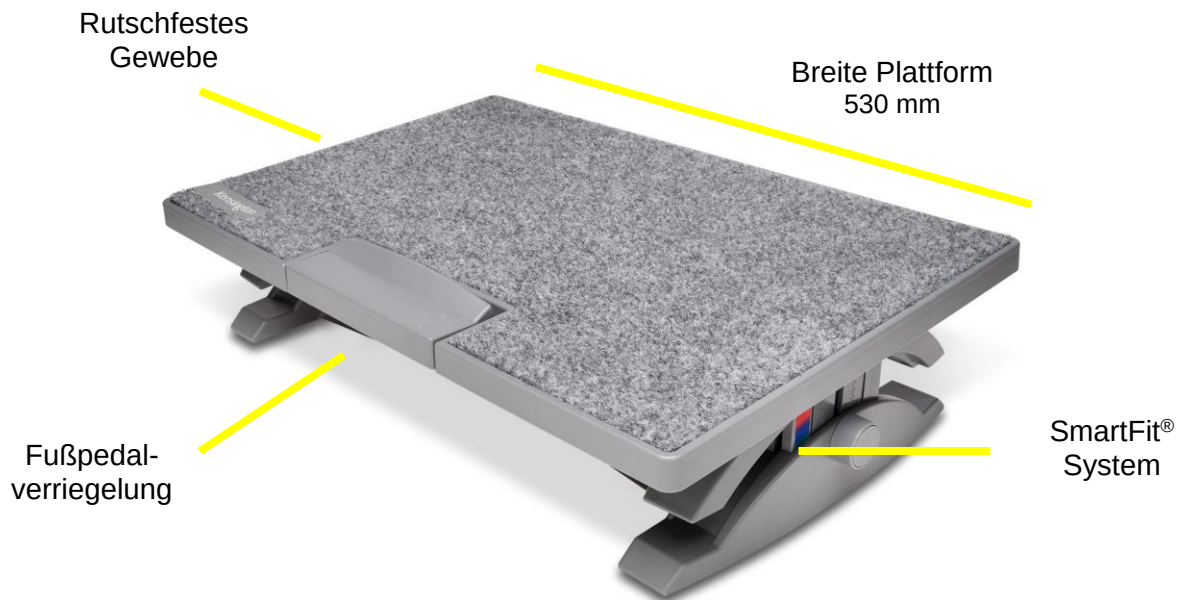

SEITE

SmartFit® Höheneinstellungen

Grün: 120 mm
 Blau: 110-115 mm
 Rot: 100-105 mm
 Gelb: 90-95 mm

Neigungswinkel
 0–18°

