


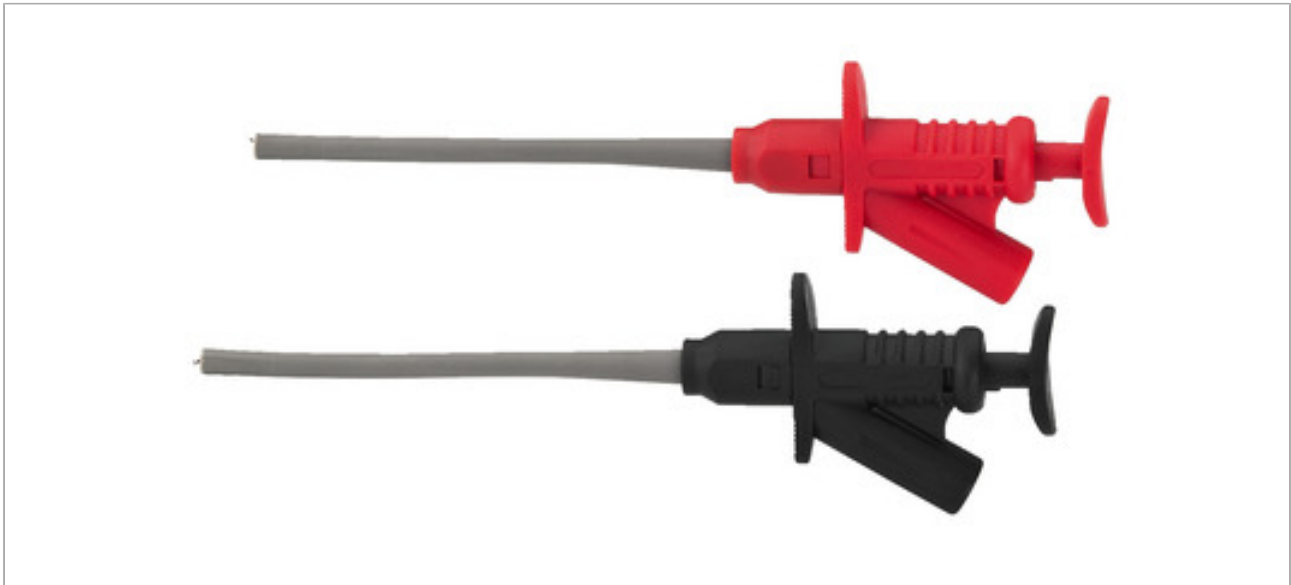

TH-40

Best.-Nr.: 0070160

PRODUKTFINOS

Klemmprüfspitzen-Paar, 5 A,

zum Aufstecken auf die Messleitungen der Serie TLP-...

- Farbe: Rot und Schwarz
- Flexibler Schaft
- Ausfahrbare Federdrahtklammern
- Gemäß CAT II (1000 V)
- Berührungssicher durch verdeckte Steckkontakte, Ø 4 mm
- Gesamtlänge: 160 mm

TECHNISCHE DATEN

TH-40

Art	Klemmprüfspitzen-Paar
Nennwert	5 A
Typ	CAT II (1000 V)
Farbe	Rot, Schwarz

TH-40

Passend für	Messleitungen der Serie TLP-...
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Länge	160 mm
Gewicht	47 g
Anschlüsse	Federdrahtklammern
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,07 x 0,015 x 0,17 m
Bruttogewicht	0,049 kg
Nettogewicht	0,047 kg

TH-40

EAN-Code	4007754235814
Nettogewicht	0,047 kg