


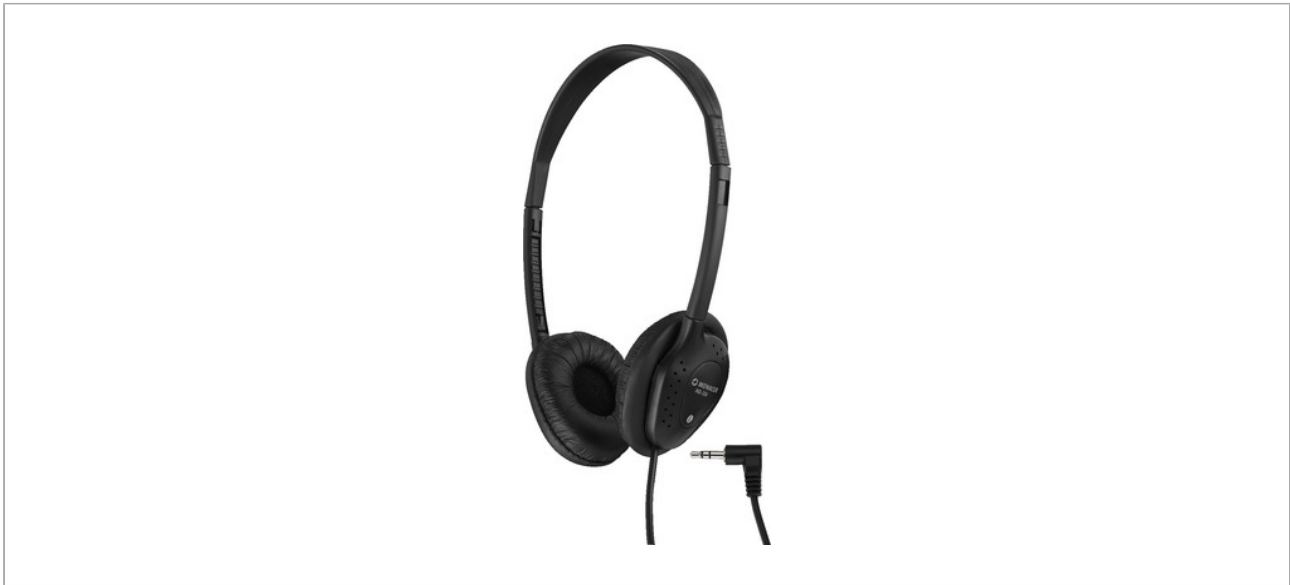

MD-306

Best.-Nr.: 0221070

PRODUKTINFOS

Stereo-Kopfhörer

- Besonders leichte Ausführung
- Ohrmuscheln drehbar
- Gepolsterte Ohrkissen
- 1,2 m langes Kabel mit einseitiger Zuführung und 3,5-mm-Klinkenstecker

TECHNISCHE DATEN

MD-306

Art	Kopfhörer
Übertragungsart	Kabel
Kopfhörerwandler	Neodym, Ø 30 mm
Wandlerprinzip	dynamisch
Max. Eingangsleistung	50 mW
Übertragungsbereich Kopfhörer	20-20000 Hz
Nennimpedanz Kopfhörer	32 Ω

MD-306

Kopfhörerempfindlichkeit	110 dB/mW
Kabel	1,2 m, einseitige Zuführung
Stecker	3,5-mm-Klinke
Gewicht ohne Kabel	50 g

MD-306

EAN-Code	4007754209471
Nettogewicht	0,069 kg