


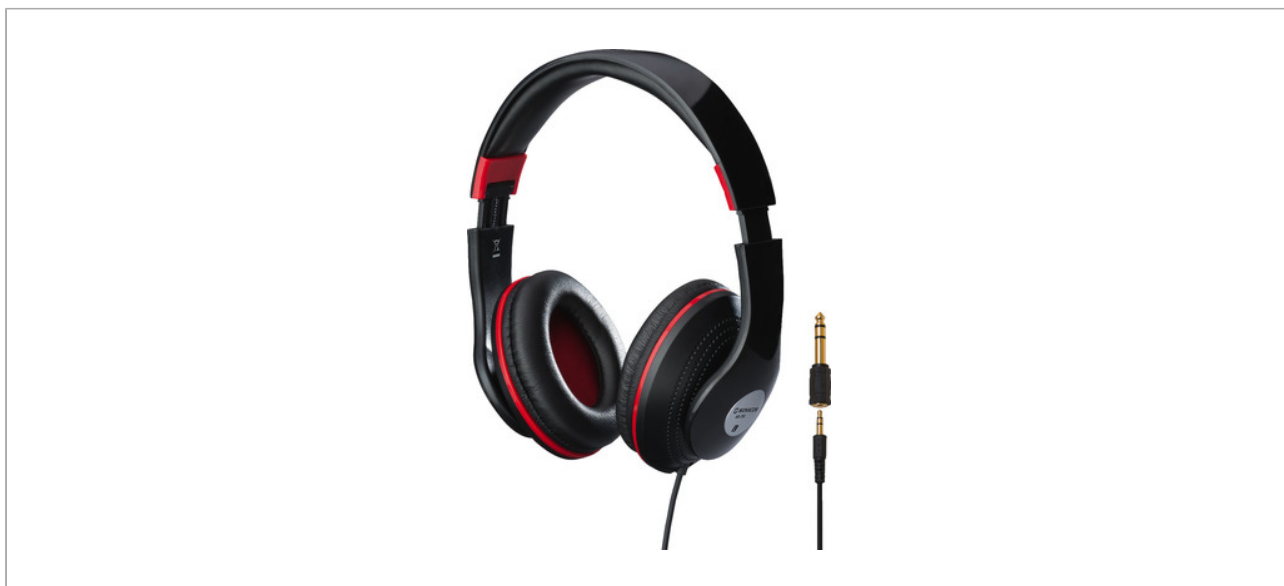

MD-390

Best.-Nr.: 0220100

PRODUKTIINFOS

Stereo-Kopfhörer

- Für den universellen Einsatz
- Geschlossenes System
- Gepolsterte Ohrkissen und Kopfauflege
- 1,5 m langes Kabel mit einseitiger Zuführung
- Vergoldeter 3,5-mm-Klinkenstecker mit 6,3-mm-Adapter

TECHNISCHE DATEN

MD-390

Art	Kopfhörer
Übertragungsart	Kabel
Kopfhörerwandler	Neodym, Ø 40 mm
Wandlerprinzip	dynamisch
Max. Eingangsleistung	100 mW
Übertragungsbereich Kopfhörer	20-20000 Hz

MD-390

Nennimpedanz Kopfhörer	32 Ω
Kabel	1,5 m, einseitige Zuführung
Stecker	3,5-mm-Klinke, vergoldet
Adapter	6,3-mm-Klinke, vergoldet
Gewicht ohne Kabel	160 g

MD-390

EAN-Code	4007754243888
Nettogewicht	0,181 kg