


RASPBERRY PI BREADBOARD-SET2

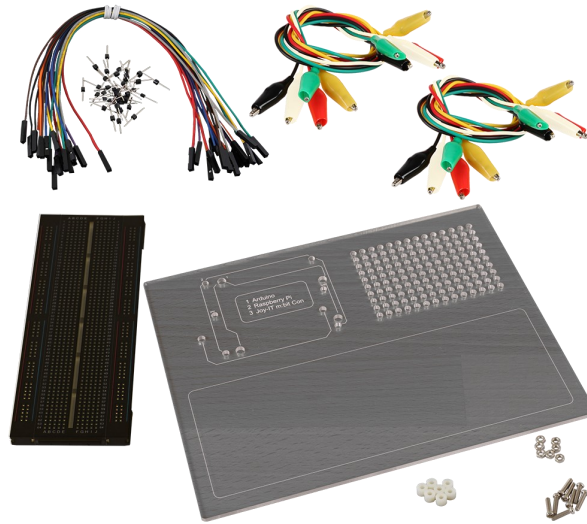

TECHNISCHE DATEN

Breadboard2B:

Steckplatine	830 Pin (200 Pin für Stromversorgung)
Maße	165 x 54 x 10mm
Pitch Abstand	2.54 mm
Gewicht	71g
Spannungsversorgung	3 - 5 V empfohlen, geeignet bis max. 50 V DC
Maximale Stromlast	1A
Zuläss. Durchmesser der Bauteilanschlüsse	0,3 - 0,8 mm
Steckplatinaufbau	1 Kontaktterminal mit 630 Kontakten 2 Verteilerterminals mit 200 Kontakten

Montagehalterung:

Material	Acryl
Maße	190 x 149 mm
Besonderheit	Acryl Base Board, Schrauben-Set zur Montage

Verbindungskabel:

Krokodilklemmen	10 Stück , 50 cm
Jumper-Kabel (Buchse)	Anschluss A: 20 Stück 25 cm 40 Pins Anschluss B: 20 Stück 25 cm 40 Pins
Pins	40x Pins
Farbe	Bunt
Kabellänge	25cm

Artikelnummer	RB-Bread-Set2
EAN	4250236828855