

LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 42 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 085254
Art.-Nr. 085254



| | | | | | | | | |
|----------------------------|------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | 3000 K | | 10-100% | | | | |
| 30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag) | IP54 | 3000K warmweiß | Vernetzbar via Bluetooth | 10 - 100% Hauptlicht | Einstellungen via App | Außenleuchte | Betriebsgerät nicht austauschbar | Lichtquelle nicht austauschbar |

Funktionsbeschreibung

Hausbeleuchtung im Hochformat. Die robuste Wandleuchte L 42 C ohne Sensor im edlen Alu-Gehäuse leuchtet auf Basis des langlebigen STEINEL LED-Systems mit warmweißen 3000 K. Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung erfolgen per Bluetooth Mesh in Verbindung mit der kostenlosen STEINEL App. Mit Softlightstart, Hauptlicht und Nachbargruppenfunktion. Lieferung in plastikfreier Verpackung.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 105 x 131 x 274 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Connect Bluetooth Mesh |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth |
| VPE1, EAN | 4007841085254 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon |
| Farbe | Anthrazit |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein |
| Montageort | Wand |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklaasse | I |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |

| | |
|--|-----------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 12,6 W |
| Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C | > 60000 Std |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Abdeckclips |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 990 lm |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 990 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Dauerlicht | schaltbar |
| Hauptlicht einstellbar | 0 - 100 % |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master, Master/Slave |
| Vernetzung via | Bluetooth Mesh Connect |
| Farbwiedergabeindex CRI | = 82 |

LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 42 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 085254
Art.-Nr. 085254




Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses Aluminium


Zubehör

EAN 4007841 088620 Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung

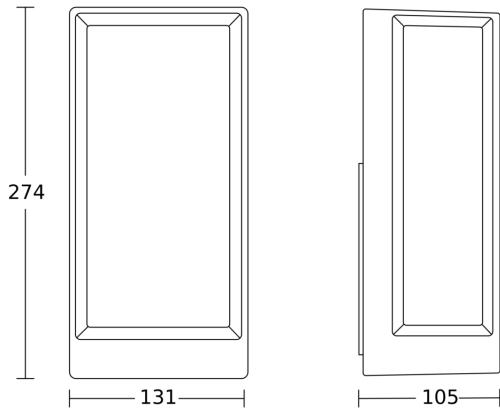

Schaltplan Bluetooth

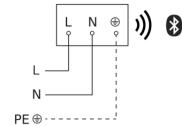

Schaltplan Bluetooth

