

NEUHEIT

KTF-3E

KLINGELTASTER **KTF-3E**

3-FAMILIENHAUS KLINGELTASTER mit **EDELSTAHL-Frontcover**


- Lichtsensor-gesteuerte Namensschildbeleuchtung
- Sparsame, vollflächige LED-Klingeltaster-Beleuchtung (< 1 W)
- Anschluss für Klingeltrafo AC/DC 8-12 Volt
- Namensschild von außen wechselbar
- Vollflächige Silikondichtung
- Spritzwassergeschützt gem. IP54
- Einfache Aufputzmontage
- Temperaturbereich: -20° bis +50°C
- Erhältlich in Edelstahl gebürstet oder Edelstahl anthrazit matt lackiert
- Maße (B x H x T): 86 x 112 x 22 mm (Edelstahl-Version)

LICHT-SENSOR
EIN BEI DUNKELHEIT
AUS BEI HELLEKEIT

LED-BELEUCHTUNG
STROMVERBRAUCH
UNTER 1 WATT

**VOLLFLÄCHIGE
SILIKON-DICHTUNG**

NAMENSCHILD
VON AUßEN WECHSELBAR

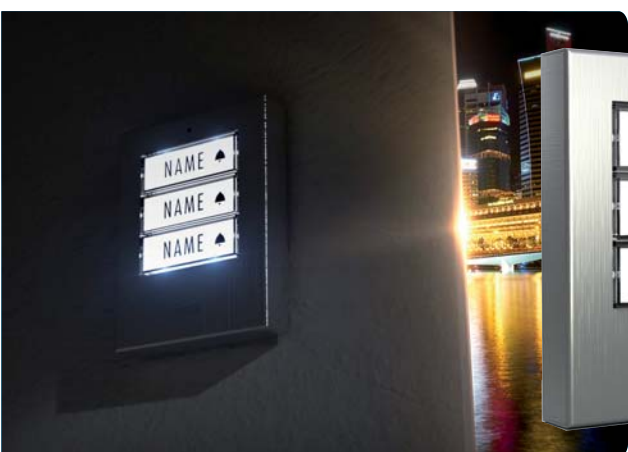

MOD.
KTF-3 EG
Edelstahl gebürstet



MOD.
KTF-3 EA
Edelstahl anthrazit matt lackiert

3-Familienhaus Taster
in Edelstahl-gebürstet oder
Edelstahl-anthrazit



Als 1- BIS 3-FAMILIENHAUS erhältlich

KTF-3E

3-FAMILIEN KLINGELTASTER EDELSTAHL

MODELL	KTF-3 EG • Art-Nr: 41428	KTF-3 EA • Art-Nr: 41429
LIEFERUMFANG	1x Klingeltaster mit Edelstahl-Frontcover für 3-Familienhaus	
GERÄT	86 x 112 x 22 mm (B x H x T)	
VERPACKUNG	124 x 174 x 27 mm (BxHxT) • 295 g	
VE	20 Stück • 270 x 190 x 290 mm (BxHxT) • 6,4 kg	
STROMVERSORGUNG	Klingeltrafo 8-12V AC/DC • Stromverbrauch < 1 W	
ZUSATZ-INFO	Temperaturbereich: -20°C bis +50°C • Spritzwassergeschützt gem. IP54	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109135479 Edelstahl gebürstet	4250109135486 Edelstahl anthrazit