

25 2542 04




Modular-Steckverbinder



Modulardoppelkupplung, Cat. 6a, 8p8c (RJ45), gerade
Ausführung, mit Schirmung

25

2542 04

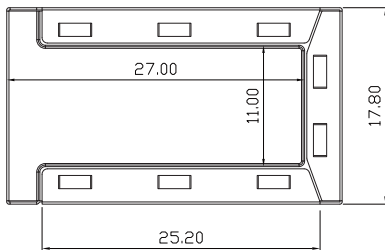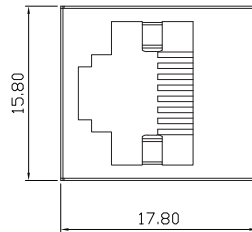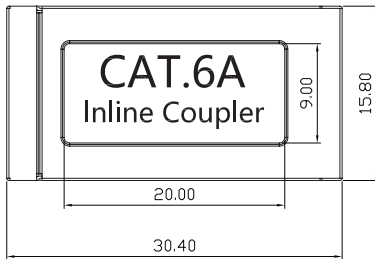

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich 0 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger ABS
Kontakt CuSn, vergoldet
Gehäuse/Griffkörper Edelstahl

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 750

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand $\leq 20 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom 1,5 A
Bemessungsspannung 125 V AC RMS
Spannungsfestigkeit 750 V AC RMS/60 s
Isolationswiderstand 1 G Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
↗ 2542 01 ↗ 2542 02 ↗ 2542 03
↗ P 129 ↗ P 129 S

Zubehör
↗ 2533 01

25

2542 04

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2542 04	8	100	200

Verpackung:

einzel im Kunststoffbeutel, im Karton