

25

2542 05


Modular-Steckverbinder




Modular-Einbaukupplung, Cat. 6a, 8p8c (RJ45), gerade Ausführung, mit Schirmung, werkzeuglos anschließbar in Schneidklemmtechnik (SKT)

25

2542 05

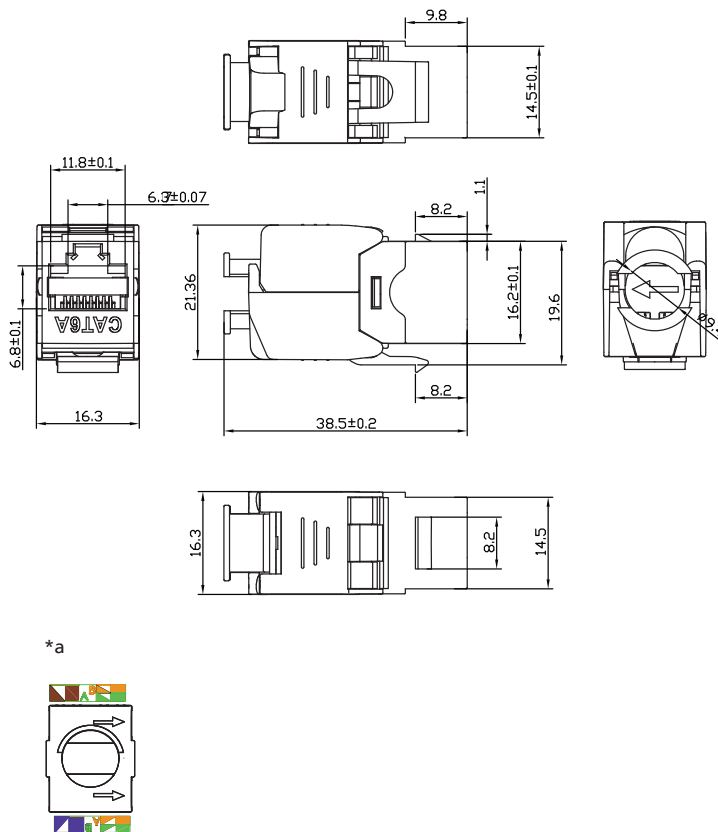

*a

 

*a Schneidklemmeinsatz

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich 0 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PBT
Kontakt	CuSn, vergoldet
Gehäuse	ABS
Gehäuse/Griffkörper	Zn-Legierung

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 750

Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich

Querschnitt min.	AWG 26
Querschnitt max.	AWG 23
Kabeldurchmesser	$\leq 9,4$ mm

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 20 m Ω
Bemessungsstrom	1,5 A
Bemessungsspannung	125 V AC RMS
Spannungsfestigkeit	750 V AC RMS/60 s
Isolationswiderstand	1 G Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke			
☞ 2542 01	☞ 2542 02	☞ 2542 03	
☞ P 129	☞ P 129 S		

Zubehör
☞ 2533 01

25

2542 05

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2542 05	8	50	100

Verpackung:

einzel im Kunststoffbeutel, im Karton