


Stand: 09.12.2024

Leitungsführungskanal LFG 15x30-9005, PVC, mit Bodenlochung, schwarz

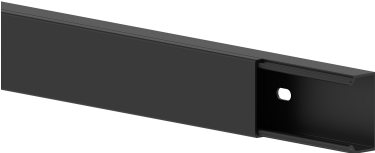

Produktbeschreibung

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit einreihiger Bodenlochung zur Befestigung.nHinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Stammdaten

Artikel-Nr.	3631
Rabattgruppe	10-Leitungsführung
Verpackungseinheit	72 Meter
EAN-Code	4018475346642
Zolltarif-Nr.	39259020

Technische Merkmale

Höhe	16 mm
Breite	30 mm
Länge	2000 mm
Nutzbarer Querschnitt	340 mm²
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	nein
Farbe	Schwarz 45
RAL-Nummer	9005
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Befestigungsart	Bodenlochung
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	nein
Mit Schutzfolie	nein