


Stand: 09.12.2024

Leitungsführungskanal LFG 40x60-9005, PVC, mit Bodenlochung, schwarz

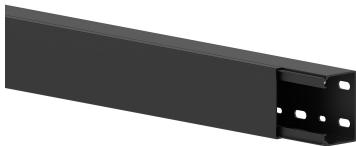

Produktbeschreibung

Leitungsführungskanal aus PVC nach DIN EN 50085-2-1 zur Leitungsverlegung an Wand und Decke, bestehend aus komplett übergreifendem Oberteil und Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung zur Befestigung, pro 2 Meter Lieferlänge sind 4 frei verschiebbare Kabelhalteklemmern inklusive.
nHinweis:
Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Stammdaten

Artikel-Nr.	3638
Rabattgruppe	10-Leitungsführung
Verpackungseinheit	28 Meter
EAN-Code	4018475346659
Zolltarif-Nr.	39259020

Technische Merkmale

Höhe	40 mm
Breite	57 mm
Länge	2000 mm
Nutzbarer Querschnitt	1854 mm ²
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	nein
Farbe	Schwarz 45
RAL-Nummer	9005
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Befestigungsart	Bodenlochung
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein