


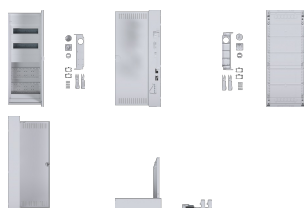

VA602NWH



Hybrid, volta, Aufputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Stahlblechtür

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	2
Anzahl Reihen	5
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Ja

Kapazität

Anzahl Module	24
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmschiene	48

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	765 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96,50 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Länge	765 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff	
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff Montageplatte	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonat (PC)
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C