

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: LM85493

Diffusor Schwarz

(LIGHTME) LED Diffusor 302mm 24W-GX53/827-40

EAN-Code: 4020856854936



Allgemeine Eigenschaften

Beleuchtungstechnologie.....	LED
Lampensockel.....	GX53
Lampentyp	DLS
Vernetzte Lichtquelle(CLS):.....	Nein
Nennlebensdauer(L70 B50)	25.000 Std.
Schaltzyklen.....	40.000x
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C
EPREL Nr.:.....	1120718
Farblich abstimmbare Lichtquelle:.....	Nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:.....	Nein
Blendschutzschild:.....	Nein
Hülle:.....	Nein

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	G
------------------------------	---

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 2019/2015



Produktabmessungen

Höhe.....	36 mm
Breite.....	302 mm
Tiefe	302 mm
Gewicht	870 g

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	MLS 220-240V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	24,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	24,0 W
Gewichteter Energieverbrauch.....	24 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung ²	-

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827/840
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß
Farbtemperatur	2700K / 4000K
Farbwertanteile x.....	0,463
Farbwertanteile y.....	0,420
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	2000 lm
Bemessungsnutzlichtstrom (120°).....	1600 lm
Feldwinkel	110°
Lampenlichtstromerhalt ³	0,7
Farbkonsistenz SDCM	< 6
Lebensdauerfaktor.....	0,5
Verschiebungsfaktor	0,5
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0
Flimmer-Messgröße (Pst LM).....	1,0
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,9

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

³ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe


– www.lightme.eu/idv-gmbh/recycling/index.html

Color Select



Die Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß sind mit jedem Lichtschalter durch Ein/Aus-schalten einstellbar.


Abmessungsskizze LED LM85493

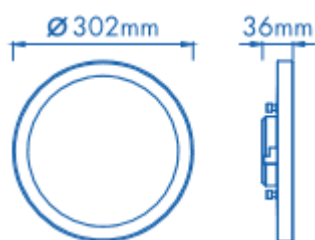

H: 36 mm

D: 302 mm

Abmessungsskizze Äquivalent-Leuchtmittel

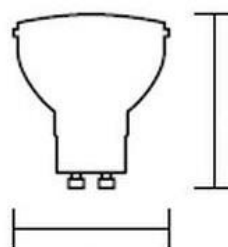

H: 59 mm

D: 50,7 mm

Farbspektrum

