

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: LM85627

Badleuchte Blattsilber

(LIGHTME) LED AQUA UNO Deckenleuchte rund

CCT IP44 6W/840-27

EAN-Code: 4020856856275



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar	Ja
Bemessungslebensdauer (L70B50)	25.000 Std.
Schaltzyklen	40.000 x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium/Kunststoff
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe	47 mm
Breite	112 mm
Tiefe	112 mm
Gewicht	191 g

Leuchtmittel (LM85481-2):

Höhe	20 mm
Breite	112 mm
Tiefe	112 mm
Gewicht	119 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	6,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	6,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	6 kWh/1.000 h
Verschiebungsfaktor	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827/840
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß
Farbtemperatur	2700K/4000K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	500 lm
Bemessungsnutzlichtstrom (120°)	400 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	180 cd
Lampenlichtstromerhalt ²	0,7
Farbkonsistenz SDCM	≤ 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

Color Select




Die Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß sind mit jedem Lichtschalter durch Ein-/Ausschalten einstellbar.




Abmessungsskizze

LM85627

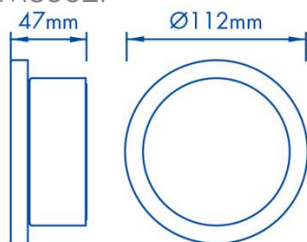

Energielabel des beinhaltenen Leuchtmittel:

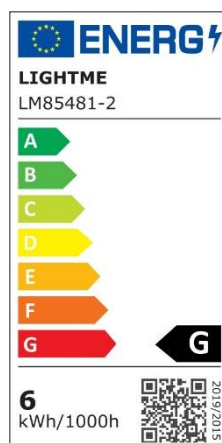

Farbspektrum

