

6220 0421	DATENBLATT
Gültig ab: 17.05.2018	Kabelwagensystem C-Profilschiene (C30 / C40)

Das Kabelwagensystem ist für C-Profilschienen (C30 und C40) konzipiert und ist als Flachkabelsystem und Rundkabelsystem verfügbar. Die Befestigungskomponenten sind für beide Systeme geeignet

Material:

Metallbauteile
Klemmen

Stahl, verzinkt
Polyamid 6

Technische Merkmale:

Temperaturbereich
Max. Tragfähigkeit

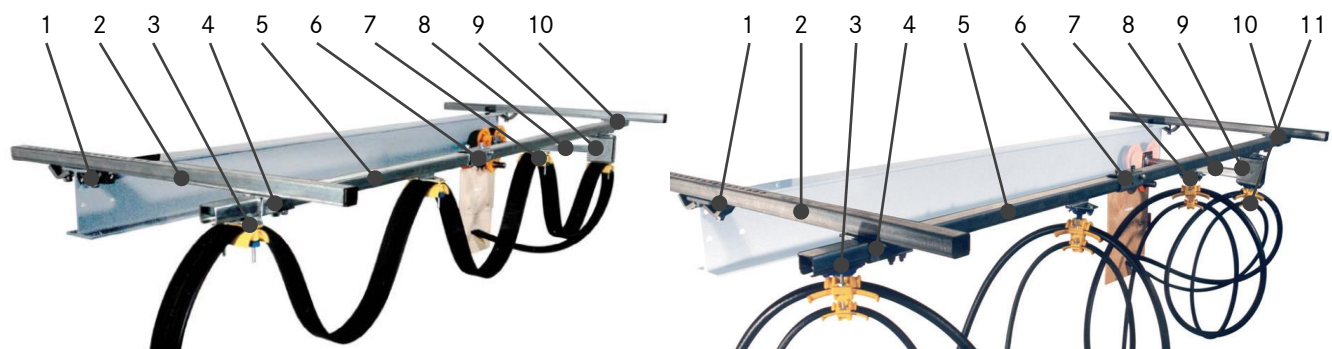
-40°C bis +120°C
C30: 20kg / Kabelwagen
C40: 32kg / Kabelwagen

Weitere Produktdaten:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
ETIM 5.0 Class-Description: Zubehör für Kabeltragsysteme

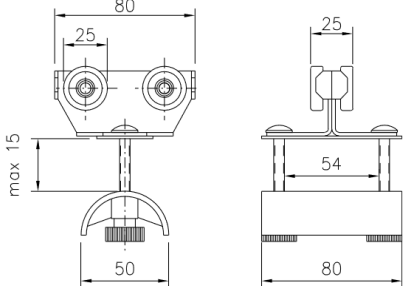
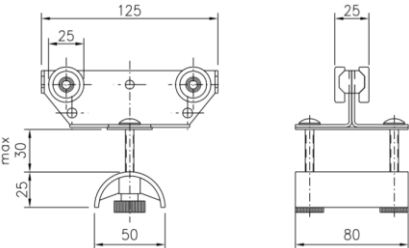
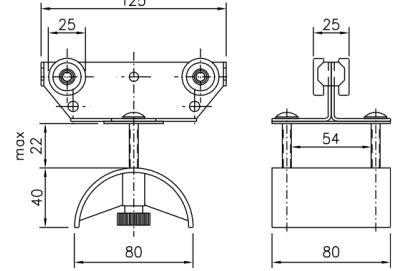
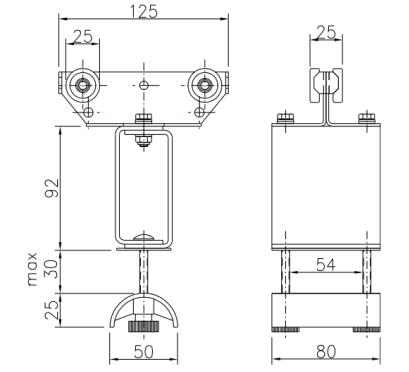
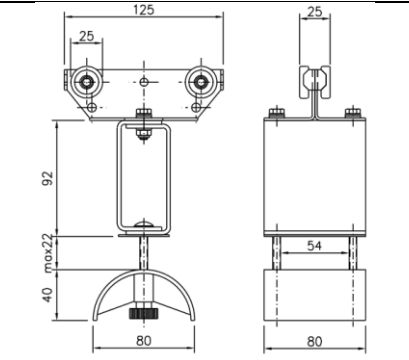
Bemerkung:

- Biegeradius an der Befestigung entspricht einer festen Verlegung
- Kabelwägen mit dem Zusatz „b“ eignen sich für Kabel mit größerem Biegeradius

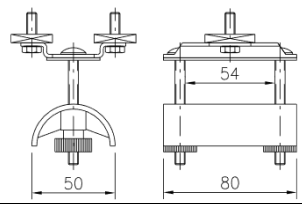
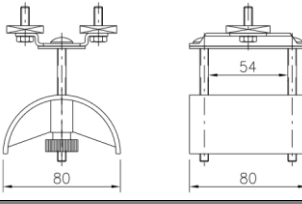
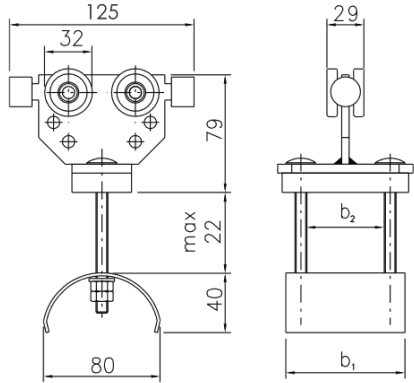
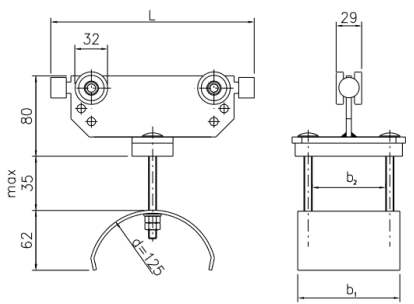
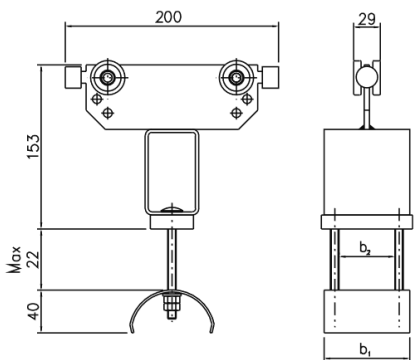


1. Klemme Stahlträger
2. Verlängerarm
3. Endklemme
4. Schienenhalter flexible Befestigung
5. C-Profilschiene
6. Schienenverbindungselement
7. Kabelwagen
8. Mitnehmerarm
9. Mitnehmerwagen
10. Stopper
11. Kabelklemme rund

6220 0421	DATENBLATT
Gültig ab: 17.05.2018	Kabelwagensystem C-Profilschiene (C30 / C40)

Beschreibung Art. Nr.	Max. Kabelmaße mm	Weitere Maße mm	Gewicht kg	Abbildung	Skizze
Kabelwagen Flachkabel C30-Schiene					
Kabelwagen flach C30 15x54 Art. Nr. 62200421	15 x 54	L = 80 D = 50 B1 = 80 B2 = 54	0,28		
Kabelwagen flach C30 30x54 Art. Nr. 62200442	30 x 54	L = 125 D = 50 B1 = 80 B2 = 54	0,36		
Kabelwagen flach C30 22x54 Art. Nr. 62200477	22 x 54	L = 125 D = 80 B1 = 80 B2 = 54	0,39		
Mitnehmerwagen flach C30 30x54 Art. Nr. 62200420	30 x 54	L = 125 D = 50 B1 = 80 B2 = 54	0,6		
Mitnehmerwagen flach C30 22x54 b Art. Nr. 62200482	22 x 54	L = 125 D = 80 B1 = 80 B2 = 54	0,65		

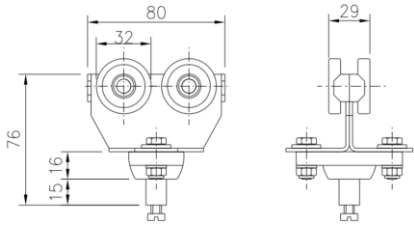
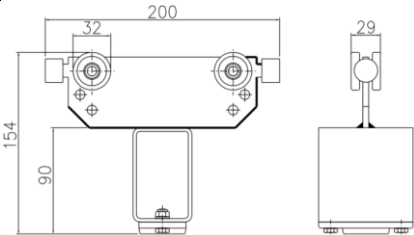
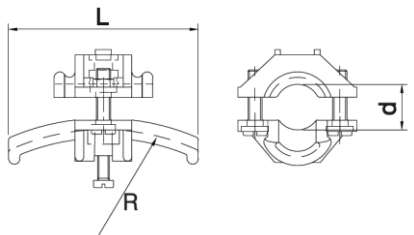
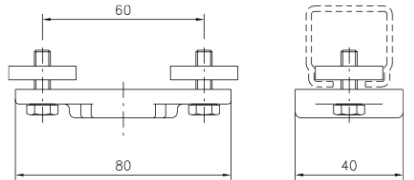
6220 0421	DATENBLATT
Gültig ab: 17.05.2018	Kabelwagensystem C-Profilschiene (C30 / C40)

Beschreibung Art. Nr.	Max. Kabelmaße mm	Weitere Maße mm	Gewicht kg	Abbildung	Skizze
Endklemme flach C30 30x54 Art. Nr. 62200422	30 x 54	D = 50 B1 = 80 B2 = 54	0,20		
Endklemme flach C30 22x54 b Art. Nr. 62200483	22 x 54	D = 80 B1 = 80 B2 = 54	0,22		
Kabelwagen Flachkabel C40-Schiene					
Kabelwagen flach C40 22x52 Art. Nr. 62200464	22 x 52	L = 125 D = 80 B1 = 80 B2 = 52	0,80		
Kabelwagen flach C40 22x72 Art. Nr. 62200479	22 x 72	L = 125 D = 80 B1 = 100 B2 = 72	0,85		
Kabelwagen flach C40 22x97 Art. Nr. 62200419	22 x 97	L = 125 D = 80 B1 = 125 B2 = 97	0,95		
Kabelwagen flach C40 22x132 Art. Nr. 62200480	22 x 132	L = 125 D = 80 B1 = 160 B2 = 132	1,10		
Kabelwagen flach C40 35x72 Art. Nr. 62200446	35 x 72	L = 200 D = 125 B1 = 100 B2 = 72	1,05		
Kabelwagen flach C40 35x97 Art. Nr. 62200457	35 x 97	L = 200 D = 125 B1 = 125 B2 = 97	1,15		
Kabelwagen flach C40 35x132 Art. Nr. 62204505	35 x 132	L = 200 D = 125 B1 = 160 B2 = 132	1,29		
Mitnehmerwagen flach C40 22x52 Art. Nr. 62200465	22 x 52	L = 200 D = 80 B1 = 80 B2 = 52	1,20		
Mitnehmerwagen flach C40 22x72 Art. Nr. 62200488	22 x 72	L = 200 D = 80 B1 = 100 B2 = 72	1,65		
Mitnehmerwagen flach C40 22x97 Art. Nr. 62200418	22 x 97	L = 200 D = 80 B1 = 125 B2 = 97	1,85		
Mitnehmerwagen flach C40 22x132 Art. Nr. 62200489	22 x 132	L = 200 D = 80 B1 = 160 B2 = 132	2,10		

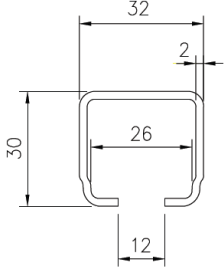
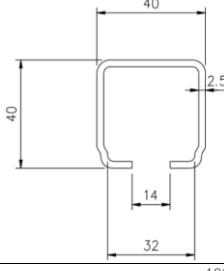
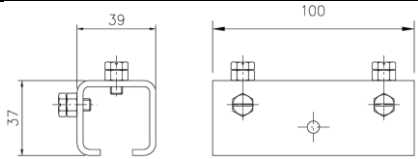
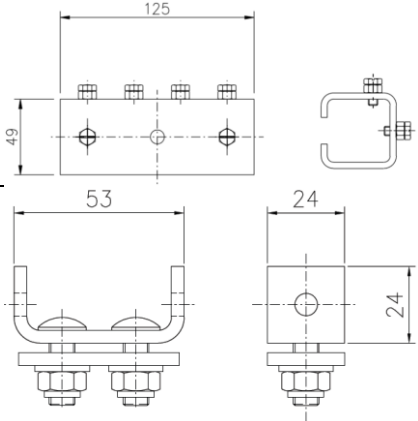
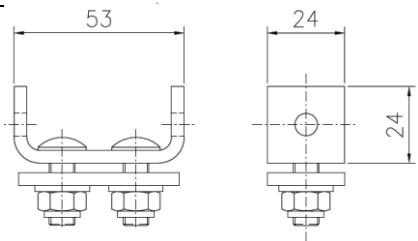
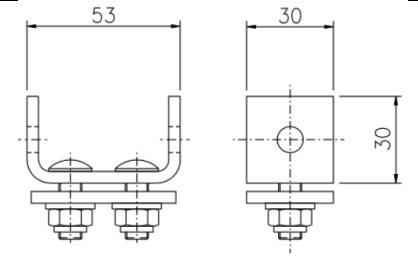
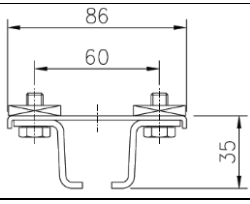
6220 0421	DATENBLATT
Gültig ab: 17.05.2018	Kabelwagensystem C-Profilschiene (C30 / C40)

Beschreibung	Max. Kabelmaße mm	Weitere Maße mm	Gewicht	Abbildung	Skizze
Art. Nr.			kg		
Mitnehmerwagen flach C40 35x72 Art. Nr. 62200447	35 x 72	L = 200 D = 125 B1 = 100 B2 = 72	1,65		
Mitnehmerwagen flach C40 35x97 Art. Nr. 62200458	35 x 97	L = 200 D = 125 B1 = 125 B2 = 97	1,85		
Mitnehmerwagen flach C40 35x132 Art. Nr. 62200466	35 x 132	L = 200 D = 125 B1 = 160 B2 = 132	2,10		
Endklemme flach C40 22x52 Art. Nr. 62200484	22 x 52	L = 111 D = 80 B1 = 80 B2 = 52	0,65		
Endklemme flach C40 22x72 Art. Nr. 62200485	22 x 72	L = 111 D = 80 B1 = 100 B2 = 72	0,70		
Endklemme flach C40 22x97 Art. Nr. 62200417	22 x 97	L = 111 D = 80 B1 = 125 B2 = 97	0,80		
Endklemme flach C40 22x132 Art. Nr. 62200486	22 x 132	L = 111 D = 80 B1 = 160 B2 = 132	0,95		
Endklemme flach C40 35x72 Art. Nr. 62200448	35 x 72	L = 171 D = 125 B1 = 100 B2 = 72	0,70		
Endklemme flach C40 35x97 Art. Nr. 62200459	35 x 97	L = 171 D = 125 B1 = 125 B2 = 97	0,80		
Endklemme flach C40 35x132 Art. Nr. 62204504	35 x 132	L = 171 D = 125 B1 = 160 B2 = 132	0,90		
Kabelwagen Rundkabel C30-Schiene					
Kabelwagen rund C30 Art. Nr. 62200434		L = 80	0,26		
Mitnehmerwagen rund C30 Art. Nr. 62200435		L = 125	0,57		

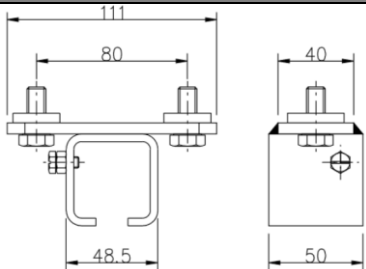
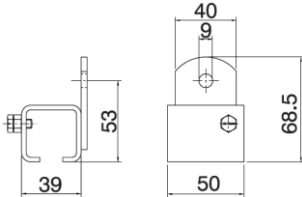
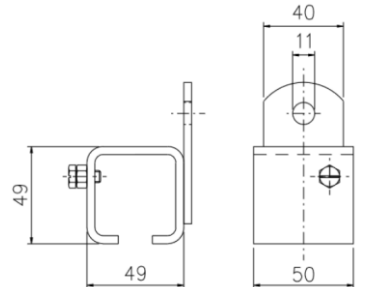
 
 
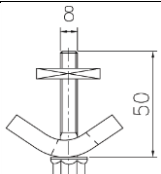
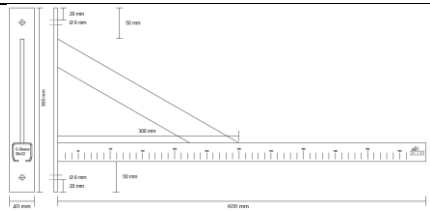
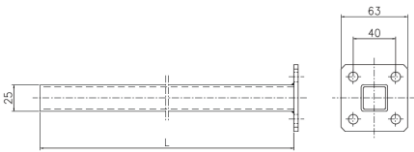
6220 0421	DATENBLATT
Gültig ab: 17.05.2018	Kabelwagensystem C-Profilschiene (C30 / C40)

Beschreibung Art. Nr.	Max. Kabelmaße mm	Weitere Maße mm	Gewicht kg	Abbildung	Skizze
Kabelwagen Rundkabel C40-Schiene					
Kabelwagen rund C40 Art. Nr. 62200478		L = 80			
Mitnehmerwagen rund C40 Art. Nr. 62200481		L = 200			
Kabelklemmen Rundkabel C30/C40-Schiene					
Kabelklemme rund 10-16mm Art. Nr. 62200437	10 - 16	R = 80 L = 70	0,04		
Kabelklemme rund 17-25mm Art. Nr. 62200438	17 - 25	R = 125 L = 100	0,06		
Kabelklemme rund 26-36mm Art. Nr. 62200439	26 - 36	R = 160 L = 140	0,12		
Endklemme rund 62200436			0,09		

6220 0421	DATENBLATT
Gültig ab: 17.05.2018	Kabelwagensystem C-Profilschiene (C30 / C40)

Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Abbildung	Skizze
Art. Nr.	mm	kg		
Befestigung Flach- und Rundkabel				
C-Profilschiene 6m C30 Art. Nr. 62200440	L = 6000	9,3		
C-Profilschiene 6m C40 Art. Nr. 62200444	L = 6000	15,0		
Schienenverbindungs- element C30 Art. Nr. 62200424		0,28		
Schienenverbindungs- element C40 Art. Nr. 62200445		0,61		
Stopper C30 Art. Nr. 62200425		0,13		
Stopper C40 Art. Nr. 62200449		0,16		
Schienenhalter flexibel C30 Art. Nr. 62200427		0,24		

6220 0421	DATENBLATT
Gültig ab: 17.05.2018	Kabelwagensystem C-Profilschiene (C30 / C40)

Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Abbildung	Skizze
Art. Nr.	mm	kg		
Befestigung Flach- und Rundkabel				
Schienenhalter flexibel C40 Art. Nr. 62200456		0,45		
Schienenhalter Wand C30 Art. Nr. 62200429		0,20		
Schienenhalter Wand C40 Art. Nr. 62200461		0,32		
Verlängerungsarm 800mm C30 Art. Nr. 62200432	L = 800	1,25		
Verlängerungsarm 800mm C40 Art. Nr. 62200467	L = 800	2,0		
Klemme Stahlträger Art. Nr. 62200433		0,15		
Wandarm Art. Nr. 62200460	L = 600 Bohrlochdurchmesser = 8mm Tragfähigkeit = 80kg	2,12		
Mitnehmerarm 400mm Art. Nr. 62200430	L = 400	0,6		
Mitnehmerarm 630mm Art. Nr. 62200431	L = 630	0,8		

Fußnote: Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Dokument: DB62200421DE Version: 00	Seite 7 von 7
---------------------------------------	---------------