

6183 1001	DATENBLATT	
Gültig ab: 05.09.2024	BASIC TIE	

Der Allzweck-Kabelbinder BASIC TIE aus Polyamid, ist aufgrund seiner hohen Zugfestigkeit für viele Einsatzmöglichkeiten geeignet.



Material: Polyamid 6.6

Technische Merkmale:

Bündeldurchmesser 1 bis 233mm
Bandbreite 2,5 bis 9mm
Zugfestigkeit 80 bis 700N

Weitere Eigenschaften:

Brandklasse V2 nach UL 94
Halogenfrei Ja
Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Öl und Fette


Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
Installationstemperatur -10°C bis +60°C

Farbe: Natur
Schwarz

Approbation:  E-File E352714

Norm Referenz: 
EN 62275

Passende Zangen: BASIC Kabelbinderzange
Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120 Kabelbinderzange

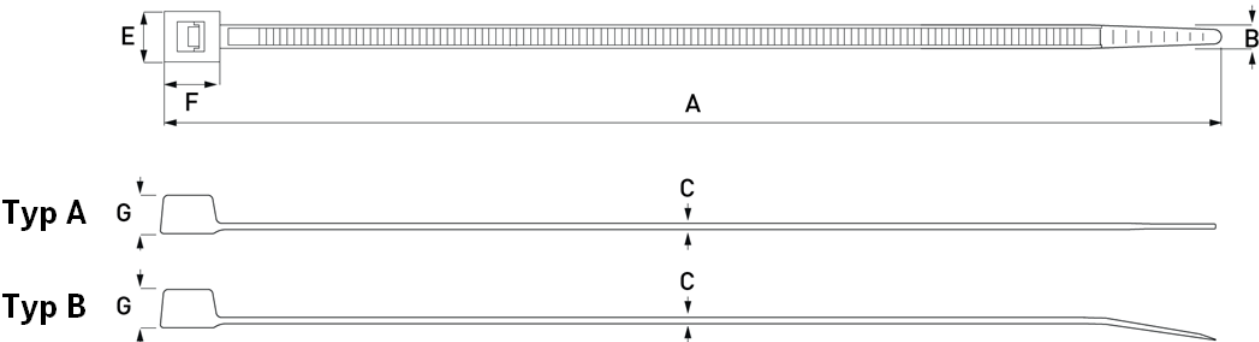

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61831001DE Version: 04	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

6183 1001	DATENBLATT	
Gültig ab: 05.09.2024	BASIC TIE	

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Typ	Bündeldurchmesser mm		Maße mm						Zugfestigkeit N
		min	max	A	B	C	E	F	G	
BASIC TIE Kabelbinder - Natur										
61831001	A	1	21	98	2,5	1	4,65	4,65	3,8	80
61831002	B	1	32	135	2,5	1	4,6	4,6	3,8	80
61831003	B	1	40	160	2,6	1	4,9	4,9	4	80
61831004	A	2	51	200	2,6	1	4,9	4,9	4	80
61831005	A	2,5	32	140	3,5	1,09	6,1	6,3	4,7	180
61831006	A	3	50	200	3,5	1,2	6,1	5,8	4	180
61831007	A	3	79	290	3,5	1,2	6,1	6,5	4,3	180
61831009	A	2,5	38	160	4,5	1,3	7,3	6,7	5,5	220
61831011	A	3	50	200	4,8	1,35	7,8	7,25	5,35	220
61801013	B	2	103	370	3,5	1,4	6,1	6,1	4,5	180
61831014	B	3,5	78	290	4,5	1,4	7,75	7,15	5,3	220
61831016	B	3,5	100	360	4,5	1,4	7,8	7,15	5,3	220
61831020	B	3,5	63	240	7,5	1,7	12,75	10	7,55	540
61831021	B	4	80	300	7,8	1,7	12,75	9,75	7,6	540
61831022	B	8	100	365	7,5	1,8	12,8	11,3	7,5	540
61831023	B	35	130	450	7,5	1,75	12,65	10,75	7,35	540
61831024	B	35	158	540	7,5	1,75	12,65	10,75	7,35	540
61831025	B	35	220	750	7,5	1,85	13	11,8	8,4	540
61831026	B	34	233	780	9,0	1,9	14,8	12,8	8,3	700
BASIC TIE Kabelbinder - Schwarz										
61831041	A	1	21	98	2,5	1	4,65	4,65	3,8	80
61831042	B	1	32	135	2,5	1	4,6	4,6	3,8	80
61831043	B	1	40	160	2,6	1	4,9	4,9	4	80
61831044	A	2	51	200	2,6	1	4,9	4,9	4	80
61831045	A	2,5	32	140	3,5	1,09	6,1	6,3	4,7	180
61831046	A	3	50	200	3,5	1,2	6,1	5,8	4	180
61831047	A	3	79	290	3,5	1,2	6,1	6,5	4,3	180
61831049	A	2,5	38	160	4,5	1,3	7,3	6,7	5,5	220
61831051	A	3	50	200	4,5	1,35	7,8	7,25	5,35	220
61831053	B	2	103	370	3,5	1,4	6,1	6,1	4,5	180
61831054	B	3,5	78	290	4,5	1,4	7,75	7,15	5,3	220
61831056	B	3,5	100	360	4,5	1,4	7,8	7,15	5,3	220
61831060	B	3,5	63	240	7,5	1,7	12,75	10	7,55	540
61831061	B	4	80	300	7,8	1,7	12,75	9,75	7,6	540
61831062	B	8	100	365	7,5	1,8	12,8	11,3	7,5	540
61831063	B	35	130	450	7,5	1,75	12,65	10,75	7,35	540
61831064	B	35	158	540	7,5	1,75	12,65	10,75	7,35	540
61831065	B	35	220	750	7,5	1,85	13	11,8	8,4	540
61831066	B	34	233	780	9,0	1,9	14,8	12,8	8,3	700

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61831001DE Version: 04	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------