

T 10/1 BP ADV HEPA

Nachhaltig, robust und ergonomisch: Der zu 45 % aus Rezyklat* hergestellte Akku-Trockensauger T 10/1 Bp Adv HEPA bietet höchste Saugleistung, einen wirksamen HEPA-14-Filter und viel Zubehör.



Bestell-Nr.

1.527-351.0

- Besonders ressourcenschonend: aus 45 % Rezyklat hergestellt
- Hochwirksamer HEPA-14-Filter
- Mit umfassendem Zubehör

Technische Daten

EAN-Code		4054278994765
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt	l	10
Behältermaterial		Kunststoff
Schalldruckpegel	dB(A)	57
Luftmenge	l/s	40
Nennleistung	W	500
Vakuum	mbar / kPa	223 / 22
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Leistung je Akkuladung	m²	ca. 150 (7,5 Ah) ecoefficiency-Modus: max. 62 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 30 (7,5 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 51 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 24 (6,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	58 / 81
Ladestrom	A	6
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	440 × 250 × 355

Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
ecoefficiency-Modus		■
Klappbarer ergonomischer Tragegriff		■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Saugschlauch	m	2
Krümmen		Antistatisch mit Falschlufschieber
Teleskopsaugrohr	mm	615 - 1007
Teleskopsaugrohr, Material		Aluminium
Umschaltbare Bodendüse		■
Parkettdüse		■
Polsterdüse		■
Fugendüse		■
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Motorschutzfilter		■
HEPA-Filtertyp		HEPA 14-Filter
Permanent-Filterkorb		Vlies

■ im Lieferumfang enthalten.

* Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehör.



Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil

- Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Niedrigere CO₂-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.



Hochwirksamer HEPA-14-Filter

- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %.



eco!efficiency-Modus

- Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs.
- Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung.
- Verlängert die Akkulaufzeit.

ZUBEHÖR VON T 10/1 BP ADV HEPA 1.527-351.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Hauptfilterkörbe				
Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robust und langlebig: Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der nachhaltige Filterkorb kann problemlos bei 30 °C von Hand gewaschen und wiederverwendet werden. Inhalt: 1 Stück.	■
HEPA Filter				
HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	■
Abluftfilter				
Motorschutzfilter, 3 Stück, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	Der aus Vlies hergestellte Filter schützt den Motor zuverlässig vor Verschmutzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer Ihres Trockensaugers bzw. Akku-Trockensaugers. Inhalt: 3 Stück.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	4	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen	5	2.860-278.0	Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.	■
Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen	6	2.889-197.0	Parkettdüse aus Kunststoff mit 300 mm Breite und Nennweite DN 35 zur schonenden Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen. Inklusive praktischen Parkhakens.	■
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	7	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	■
Polsterdüsen				
Polsterdüse DN 35	8	6.905-998.0	Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.	□
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Aluminium, basaltgrau lackiert, geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	9	2.862-011.0	Praktisches und äußerst leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium, basaltgrau lackiert, für Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge 615-1007 mm.	■
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	10	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	■
AKKUS				
Battery Power 36/50	11	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	12	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	□
AKKUS				
Battery Power+ 36/75	13	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 10/1 BP ADV HEPA 1.527-351.0




15



16




17

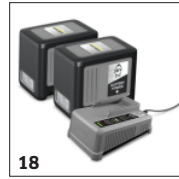

18



19

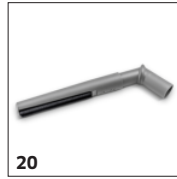

20

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
LADEGERÄTE				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	15	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	☐
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	16	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	☐
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	17	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	☐
Starter Kit Battery Power+ 36/60	18	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	☐
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	19	2.885-908.0	Für Kärcher Trockensauger: reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	20	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	☐

☐ Mögliches Zubehör.