

KM 70/15 C CLASSIC

Die kompakte Handkehrmaschine KM 70/15 C Classic steht sofort zum effizienten Kehren von kleinen Flächen zur Verfügung. Sie ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar.



Bestell-Nr. 1.517-111.0

- Klappbarer Schubbügel
- Einstellbarer Seitenbesen
- Geringes Gewicht

Technische Daten

EAN-Code		4066529107602
Antriebsart		manuell
Max. Flächenleistung	m²/h	2800
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Farbe		anthrazit
Gewicht (mit Zubehör)	kg	12,8
Verpackungsgewicht	kg	16,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	1198 / 818 / 1003

Ausstattung

Kehrantrieb manuell	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■

■ im Lieferumfang enthalten.



Geringes Gewicht

- Gute Manövrierfähigkeit
- Leicht transportierbar, auch über Stufen.



Großer Schmutzbehälter


- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.
- Kehrgutbehälter ist selbststehend.



Justierbarer Seitenbesen

- Sorgt für ein optimales Kehren von Rändern und Ecken.
- Anpassdruck regulierbar für effiziente Reinigung verschiedener Untergründe.
- Hochklappbar für Flächenreinigung zur Reduzierung von Staubaufwirbelungen.

ZUBEHÖR VON KM 70/15 C CLASSIC
1.517-111.0

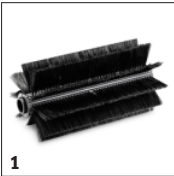

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	1	4.762-695.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	2	2.644-447.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■

■ Im Lieferumfang enthalten.