

avidsen



2
YEARS

GUARANTEE



SUPPORT
CALL


Sona-T Plug

FUNKTÜRKLINGEL FÜR DIE STECKDOSE


150 m Reichweite im freien Feld, Blitzlichtfunktion

Ref. 102512

Stoffbezug

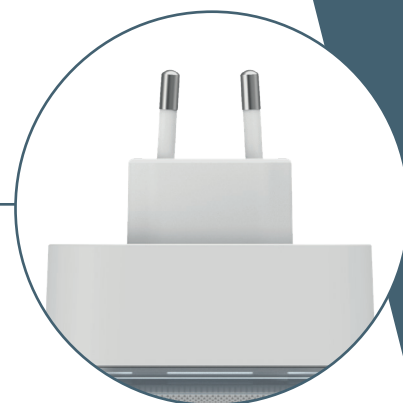

Direkter Anschluss an eine
herkömmliche Steckdose (230 V)

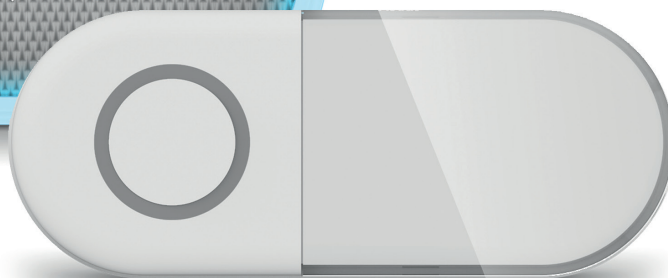

DRAHTLOS



REICHWEITE
150 M



36 KLINGELTÖNE



EINSTELLBARE
LAUTSTÄRKE



BLITZFUNKTION



TÜRGANG ZUM
EINSTECKEN IN
DIE STECKDOSE



1 x CR2032

BATTERIEBETRIEBENER
KLINGELTASTER

MIT DER FUNKTÜRKLINGEL SONA-T PLUG BEGRÜßEN SIE IHRE GÄSTE GANZ UNKOMPLIZIERT.

Mit ihrem ansprechenden Design und dem grau melierten Stoff fügt sich **SONA-T** stilvoll in Ihre Einrichtung ein. Die Türklingel **Sona-T plug** bietet eine Reichweite von 150 m im freien Feld. Der Türgang wird in eine 230-Volt-Steckdose gesteckt. Sie verfügen über eine Vielzahl an Klingeltönen: 36 Melodien stehen zur Auswahl. Der HALO-Lichtring des Türgangs signalisiert Ihnen optisch, dass jemand an der Tür klingelt.



Drahtlos



150 m
Reichweite im
freien Feld



36 verschiedene
Klingeltöne



Einstellbare
Klingellautstärke



Blitzlichtfunktion



Der Türgong
wird an eine
230-Volt-
Steckdose
angeschlossen



Der
Klingeltaster ist
batteriebetrieben
(Batterie ist im
Lieferumfang enthalten)



DIE PRODUKTVORTEILE


- Durch ihr schlichtes und minimalistisches Design fügt sich diese Funktürklingel in nahezu jedes Interieur ein
- Schnell installiert und einfach zu bedienen: Die Türklingel wird an eine normale 230-Volt-Steckdose angeschlossen. Einstellungen sind nicht erforderlich, da Türgong und Klingeltaster bereits gepaart sind
- Bis zu 8 Gongs können mit 1 Klingeltaster verbunden werden
- 36 Klingeltöne zur Auswahl, Lautstärke einstellbar
- Eingebauter LED-Blitz, der ausgelöst wird, sobald jemand klingelt
- Drahtlos, 150 m Reichweite im freien Feld

TECHNISCHE MERKMALE

Maximaler Abstand	150 m im freien Feld – Frequenz 433 MHz
Klingelton	36 Klingeltöne
Stromversorgung	Türgong: zum Einstecken in eine 230-Volt-Steckdose Klingeltaster: 1 CR2032-Batterie – inbegriffen
Blitz	Ja
Einstellung der Lautstärke	Ja (80 dB max.)
Befestigung	Türgong zum Einstecken in eine 230-Volt-Steckdose – Taster zum Anschrauben
Farben und Material	Gong: Weißer Kunststoff aus 50 % Recyclingmaterial Taster: Weißer Kunststoff aus 50 % Recyclingmaterial
Betriebstemperatur	-40 °C/+60 °C
Merkmale des Einzelprodukts	Abmessungen Türklingel: 71 (H) x 71 (B) x 70 (T) mm Abmessungen Taster: 30 (H) x 73 (B) x 15,4 (T) mm
Norm und Zertifizierung	CE (EMC, RED), RoHS

INHALT DES SETS

- 1 Türgong zum Einstecken in eine 230-Volt-Steckdose
- 1 Klingeltaster
- 1 CR2032-Batterie für den Klingeltaster

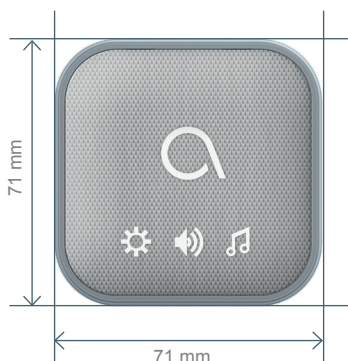

aidsen
Sona-T Plug

102512



3345111025120