

Delock Optische 3-Tasten Mini Maus USB Type-C™ 2,4 GHz wireless

Kurzbeschreibung

Diese kabellose Maus von Delock wird per kompaktem USB Type-C™ Empfänger mit einem Computer verbunden. Beim Transport kann dieser in einem Steckplatz auf der Unterseite der Maus befestigt werden. Durch die 2,4 GHz Wireless Technologie beträgt die Reichweite maximal 10 Meter. Die geringe Größe macht die Maus zum idealen Begleiter auf Reisen.



Spezifikation

- Anschluss: 1 x USB Type-C™ Stecker
- Kompakter Nano USB Type-C™ Empfänger
- Für Rechts- und Linkshänder
- 3 Stromsparmodi
- 2 Standard Tasten, 1 Scrollrad
- Empfindlichkeit: 1000 dpi
- Bandbreite: 2,4 GHz, Reichweite bis zu 10 m
- Betriebstemperatur: -5 °C ~ 40 °C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 20 ~ 90 %
- Stromaufnahme: max. 12 mA
- Plug & Play
- Batterie: 1 x AA (im Lieferumfang enthalten)
- Maße (LxBxH):
Maus ca. 104,4 x 66,9 x 35,6 mm
USB Type-C™ Empfänger ca. 23,8 x 15,5 x 7,3 mm
- Gewicht:
Maus (inkl. Batterie) ca. 80 g
USB Empfänger ca. 2 g
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 4.x.x, Mac ab OS 10.9, 10.12
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt

- Maus
- USB Type-C™ Empfänger
- 1 x AA Batterie
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 12526


EAN: 4043619125265

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen

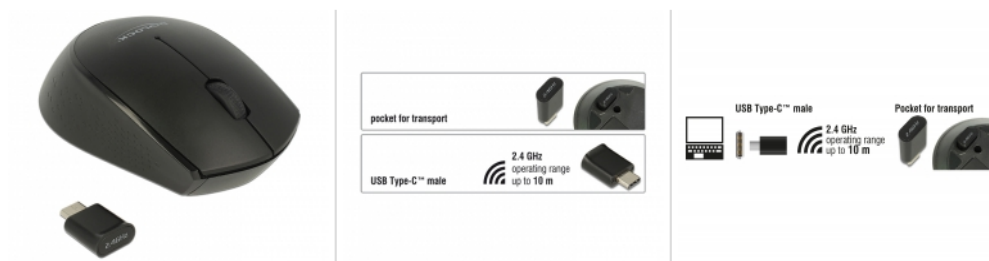



Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Ausführung:	Rechtshänder- und Linkshänder
Schnittstelle	
Anschluss:	1 x USB Type-C™ Stecker
Technische Eigenschaften	
Bandbreite:	2,4 GHz
Betriebstemperatur:	-5 °C ~ 40 °C
Luftfeuchtigkeit:	20 ~ 90 %
Batterietyp:	1 x AA
Reichweite:	ca. 10 m
Stromaufnahme:	12 mA
Empfindlichkeit:	1000 dpi
Stromsparmodi:	3
Physikalische Eigenschaften	
Gewicht:	80 g
Länge:	104,4 mm
Breite:	66,9 mm
Höhe:	35,6 mm
Farbe:	schwarz
Tasten:	2 Standard Tasten, 1 Scrollrad