

Delock Kabel USB 2.0 Pfostenbuchse 2,00 mm 10 Pin > USB 2.0 Pfostenstecker 2,54 mm 10 Pin 12 cm

Kurzbeschreibung

Dieses Kabel dient dem Anschluss von Geräten oder Modulen mit USB Pfostensteckern an ein Mainboard.



ca. 12 cm

Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x 10 Pin USB 2.0 Pfostenbuchse, Rastermaß 2,00 mm, Pin 10 = Key >
1 x 10 Pin USB 2.0 Pfostenstecker, Rastermaß 2,54 mm, Pin 9 = Key
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 3,5 mm
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 12 cm

Packungsinhalt

- USB Kabel

Artikel-Nr. 41977


EAN: 4043619419777

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag



Abbildungen

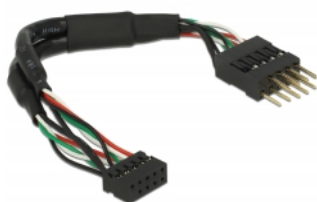



Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x 10 Pin USB 2.0 Pfostenbuchse
Anschluss 2:	1 x 10 Pin USB 2.0 Pfostenstecker
Technische Eigenschaften	
Datentransferrate:	480 Mbps
Physikalische Eigenschaften	
Kabeldurchmesser:	3,5 mm
Leiterquerschnitt:	28 AWG
Länge:	12 cm
Farbe:	schwarz